


Verbindingskabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

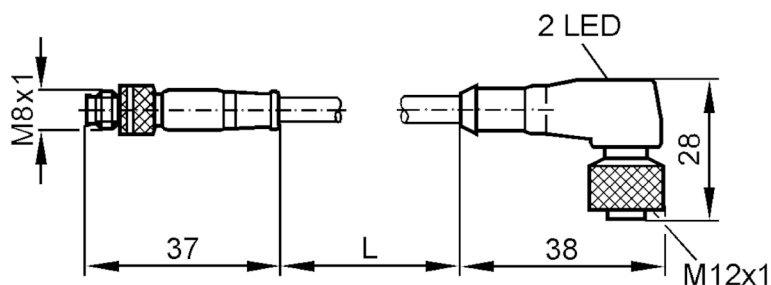

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	244,2
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerkmoer	messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting

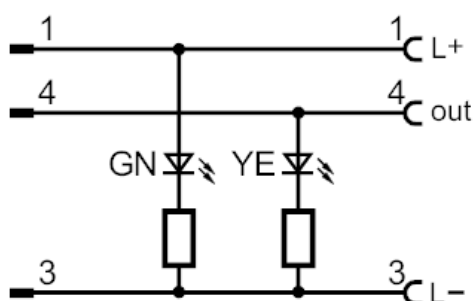

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

