


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-V-E1/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

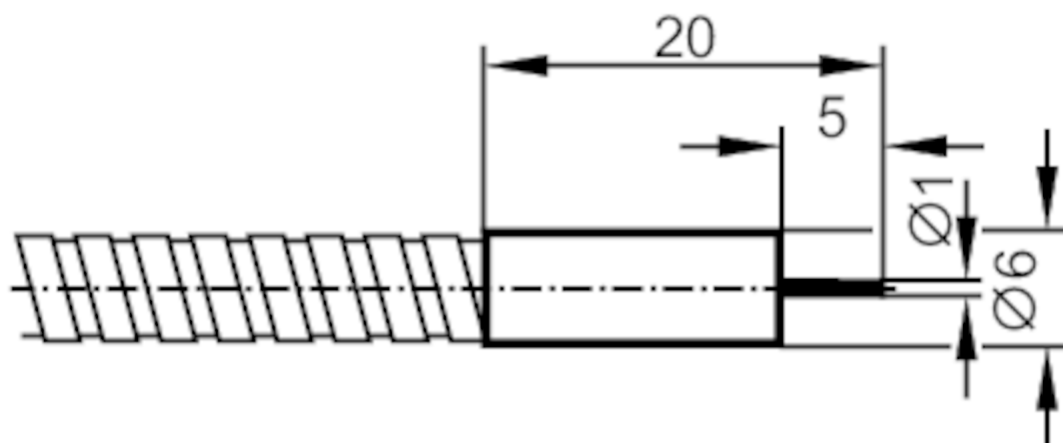

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

300; (+5 mm)

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20434



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-V-E1/0,3M

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk