


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4/0,35m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20058

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

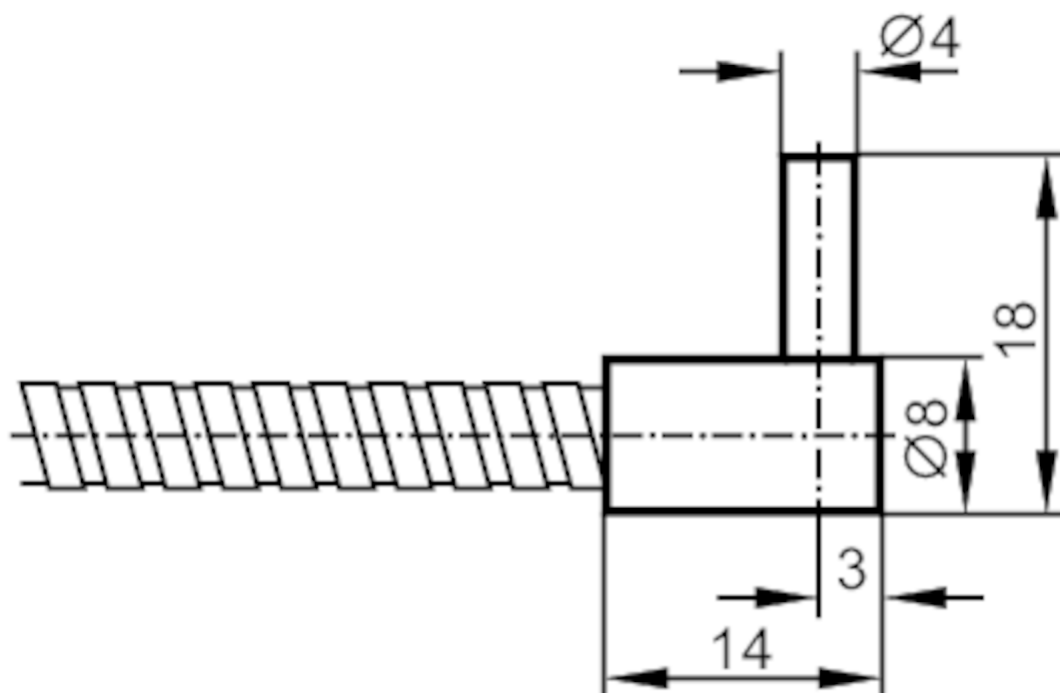

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

350

E20455



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4/0,35m

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen	Adapter: ABS	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	aluminium	
Materiaal fiber mantel	aluminium	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	