


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-R4

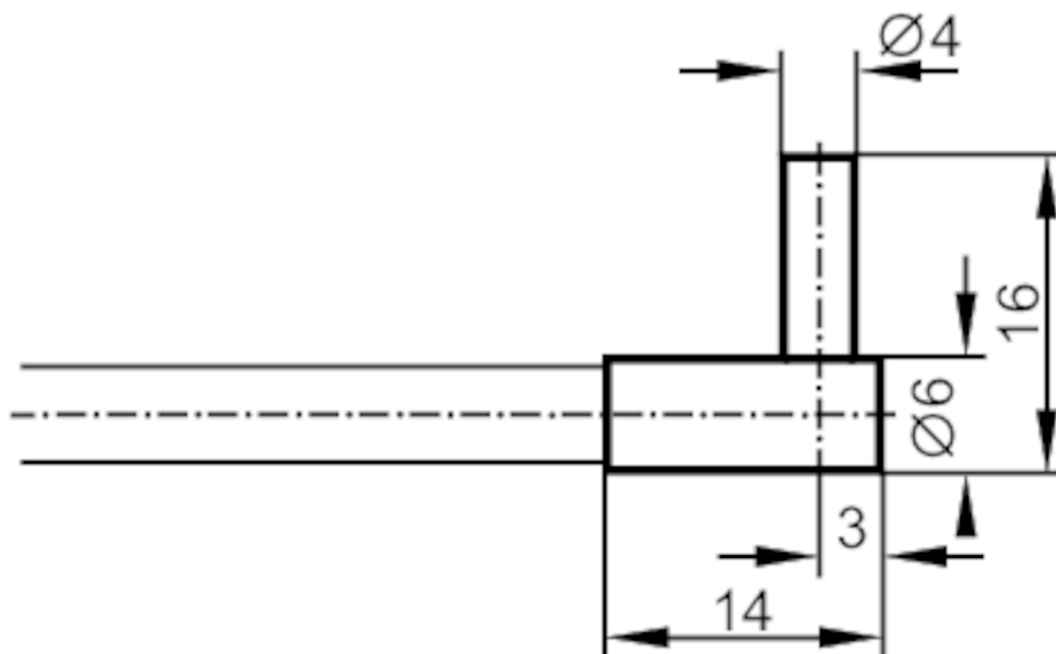

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

62,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

600

E20495



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-R4

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		①
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang	E20103
-----------------	--------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------