


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-E3/4m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

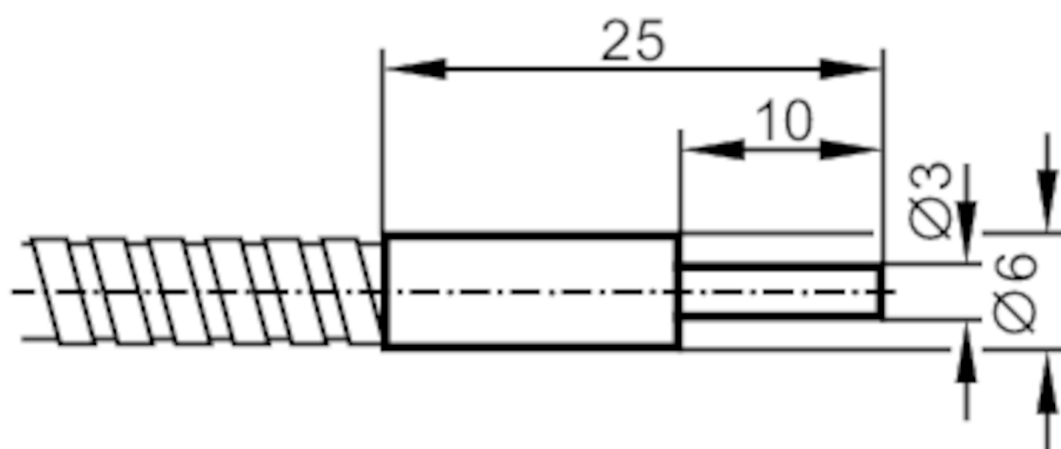

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

51

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Totale lengte

[mm]

4000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

aluminium

E20348



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-E3/4m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------