


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-M4/1,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

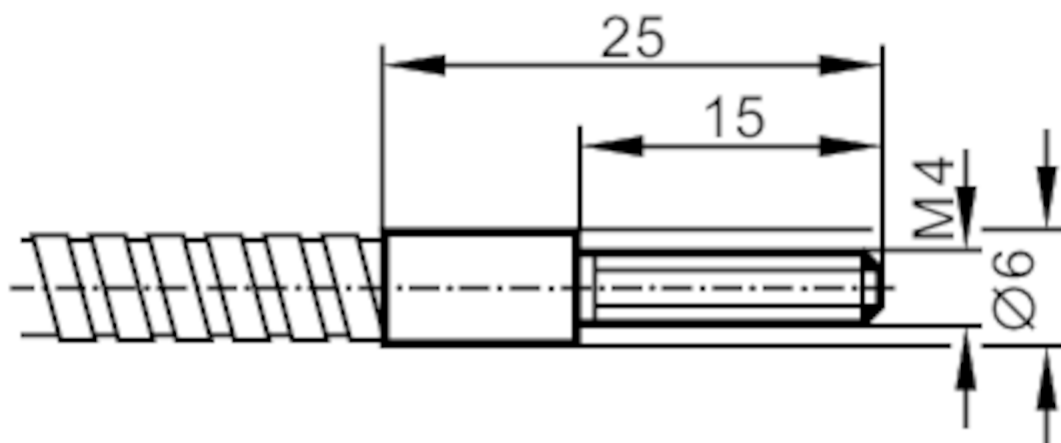

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

108

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

108

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

1500

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20361



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk