


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

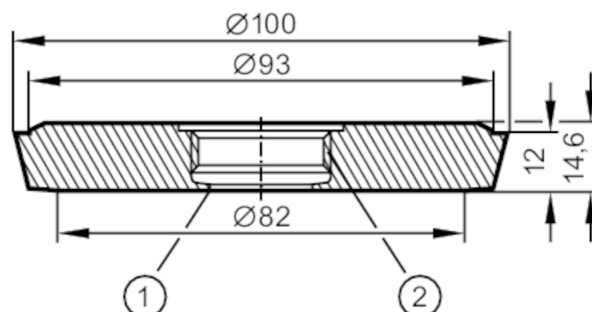

- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN80 DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk