




Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

ADAPTBLOCK D22 G3/4

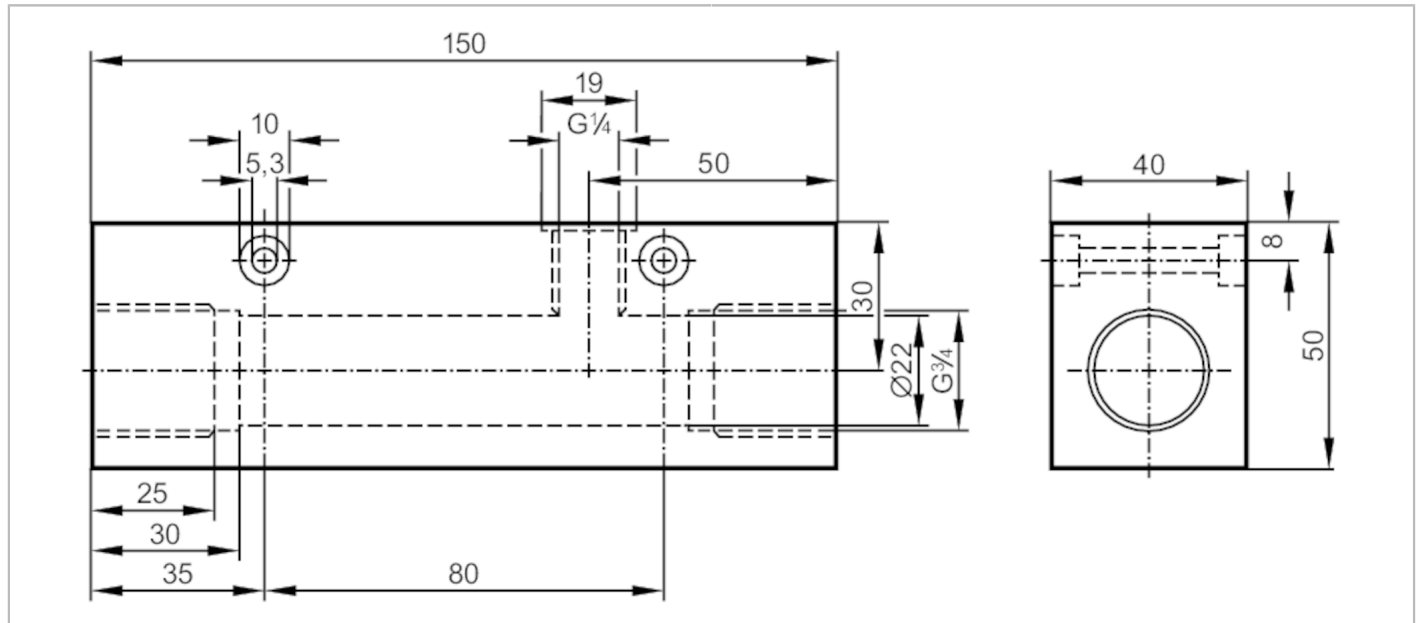

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor stromingssensoren SID, SF5
Stromingsgebied [l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); fabrieksinstelling met water)
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	1789,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5
Procesaansluiting	G 3/4
Toebehoren	
Leveringsomvang	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 afdichtingen: 1, U-seal
Opmerkingen	
Opmerkingen	Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.
Verpakkingseenheid	1 stuk