




AS-Interface vlakkabelaftakking

Flat cable connector M12

Alternatief artikel: E75471


Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

uitloop artikel

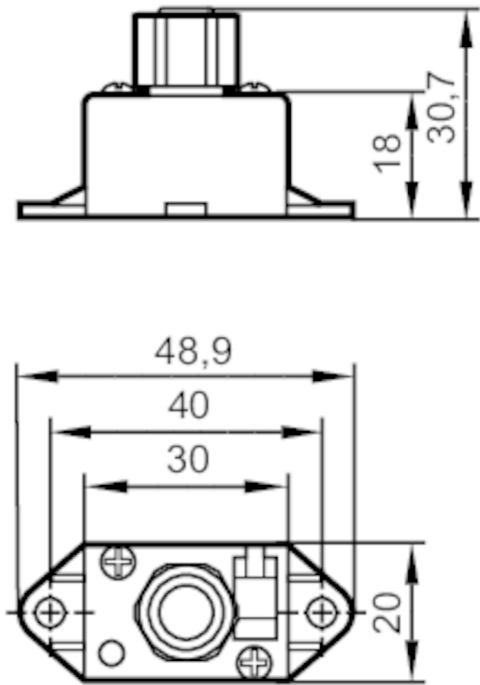

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	15,6
Materialen		Afdichting: EPDM; behuizing: PA (polyamide); O-ring: EPDM; schroeven: 1.4305 (roestvast staal / 303); Overwerpmoer: 1.4305 (roestvast staal / 303); contactpen: Brons verguld
Aandraaimoment	[Nm]	0,35
Opmerkingen		
Opmerkingen		geen vorm afdichting benodigd overwerpmoer vergrendeld niet
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

 Connector: M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)





AS-Interface vlakkabelaftakking

Flat cable connector M12

Aansluiting	
1	AS-i vlakkabel geel
3	ASi +
3	ASi -
1	AS-i vlakkabel zwart
1	+ 24 V DC
3	0 V