




moneo|configure

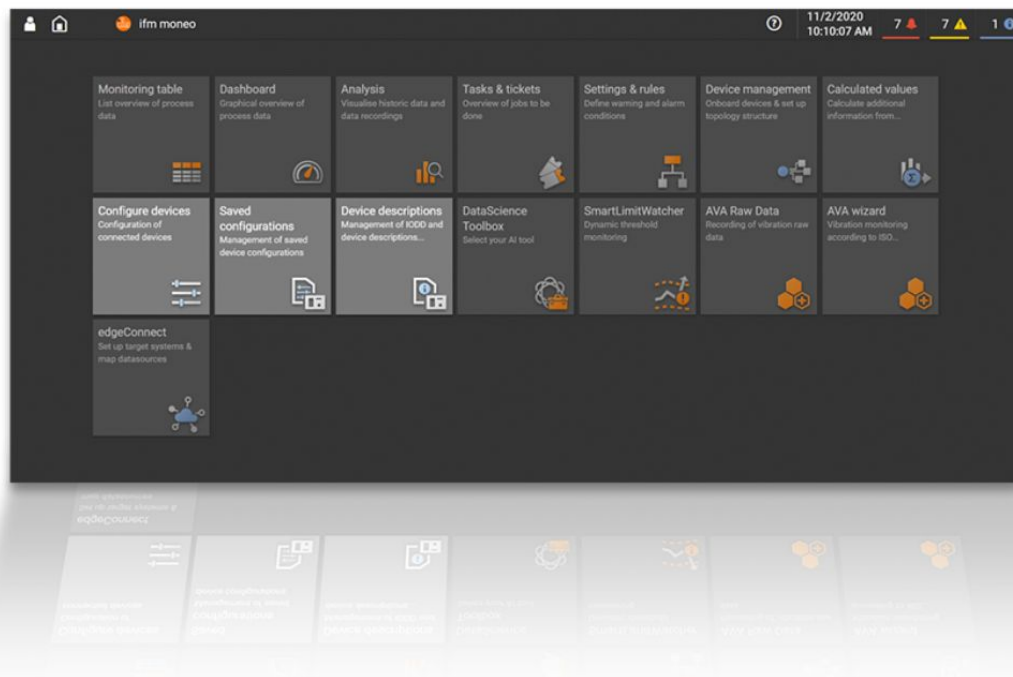

Toepassingsgebied

Applicatie	Modulelicentie voor gebruik met moneo OS en andere componenten van het moneo-platform
Applicatie	configuratie en diagnose van IO-Link-apparaten
Compatibiliteit	compatibel met IO-Link volgens de actuele specificaties van de IO-Link-community
Apparaatmanagement	Eenvoudige registratie van apparaten via netwerkzoekopdracht of IP-adres fabrikantonafhankelijk beheer van IOODDs
Datamanagement	geïntegreerd beheer van parameterdata automatische IOODD-download bij aansluiting van apparaten van andere leveranciers IOODD-Online-zoekfuncties in verbinding met de IOODD-databank geïntegreerd fabrikant onafhankelijk IOODD-management



moneo-module licentie voor de On- en Offline-parametrering van IO-Link apparaten

moneo configure License

Parametrering	On- en Offline-parametreren van ifm-IO-Link-apparaten
	fabrikant onafhankelijk parametreren van IO-Link apparaten (vanaf IO-Link V1.1)
	weergave van masterparameters
	parametreren via USB- en Ethernet-master
Gebruikersomgeving	netwerk- en point-to-point programmering
	dynamische gebruikersomgeving als browsertoepassing
	geïntegreerde cockpit voor weergave van meerdere proceswaarden
parallel weergave van de procesdata en parametersettings	
Software / programmering	
Taal	Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
Datadrager	download
Aard van de licentie	enkelvoudige licentie
Licentieklasse	volledige versie
Systeemeisen	
Additioneel benodigde software	moneo software download
	moneo OS license
	edgeConnect AL license
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 0,001