


AS-Interface automatiseringssett for pneumatiske ventilaktuatorer

Added Value package AS-i T5

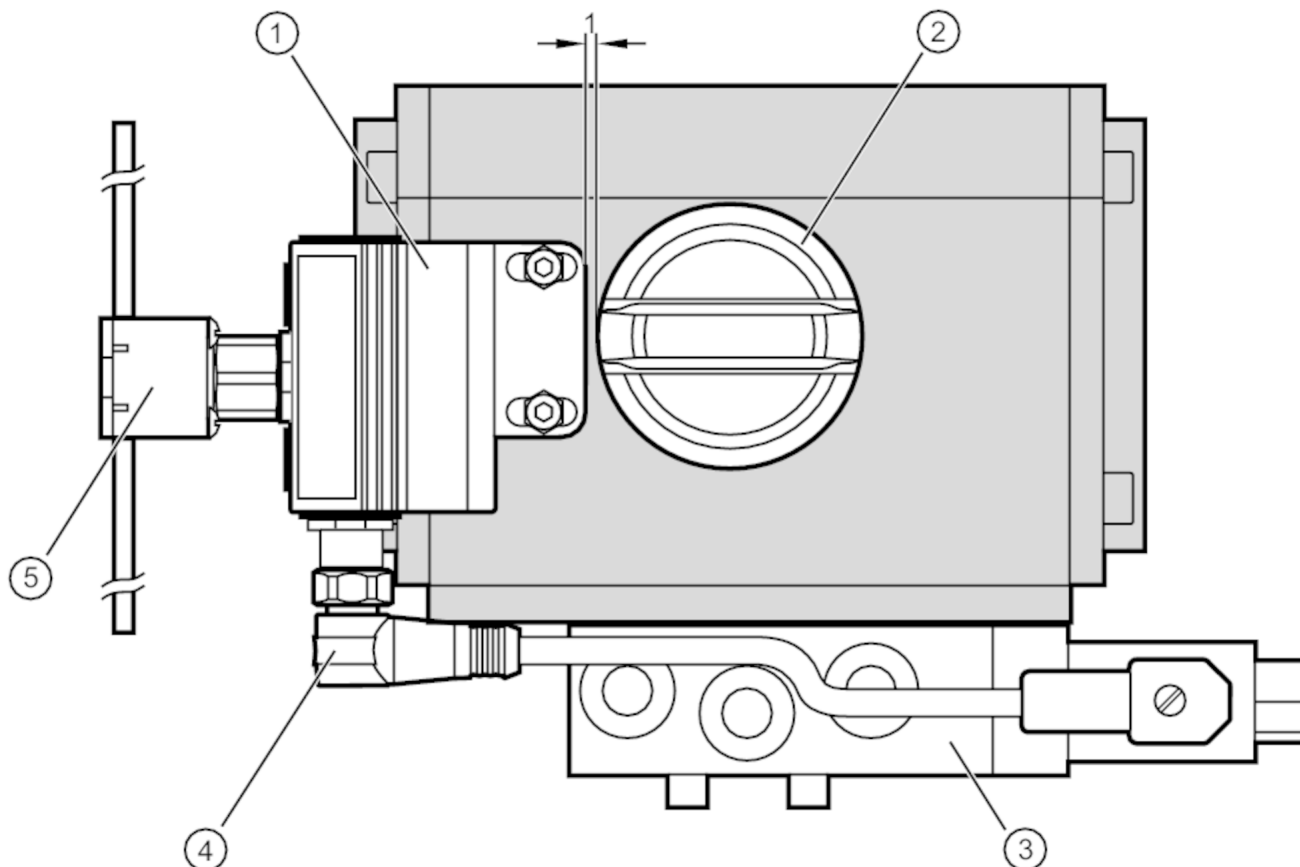

- 1 T5-tilkobling
- 2 målpucker spacer skruer
- 3 Magnetventil
- 4 Forhåndstilkoblet kabel til magnetventilen
- 5 FC isolasjonsforskyvningskobling

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	PNP
Sensorrekkevidde [mm]	4,00

Elektriske data

Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	160,00
Driftsspenning AUX DC [V]	26,50...31,60; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 1
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
---------------------------	---

Utganger

Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	PNP

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

AS-i klassifisering

AS-i versjon	2.1
--------------	-----



AS-Interface automatiseringssett for pneumatiske ventilaktuatorer

Added Value package AS-i T5

AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-i ID-kode	[hex]	A.E

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 098,50
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Hull avstand	[mm]	130,00
Akselhøyde på ventildrift	[mm]	30,00

Tilbehør


Varer som leveres	dobbel sensor for aktuatortilbakemelding: 1, AC2316
	Target pucker: 1, E17328
	Flat kabel isolasjon forskyvning kontakt: 1, E75471
	Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	lyddemper: 2, 0014600
	Forbindelseskabel: 1, E10818

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

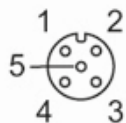

Utganger

3	ekstern spenning -
4	Koblingsutgang 1 +

Elektrisk tilkobling - koble



Tilkobling

Tilkobling

1	AS-i +
3	AS-i -