




AS-Interface DeviceNet-gate- way med PLS

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1318

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

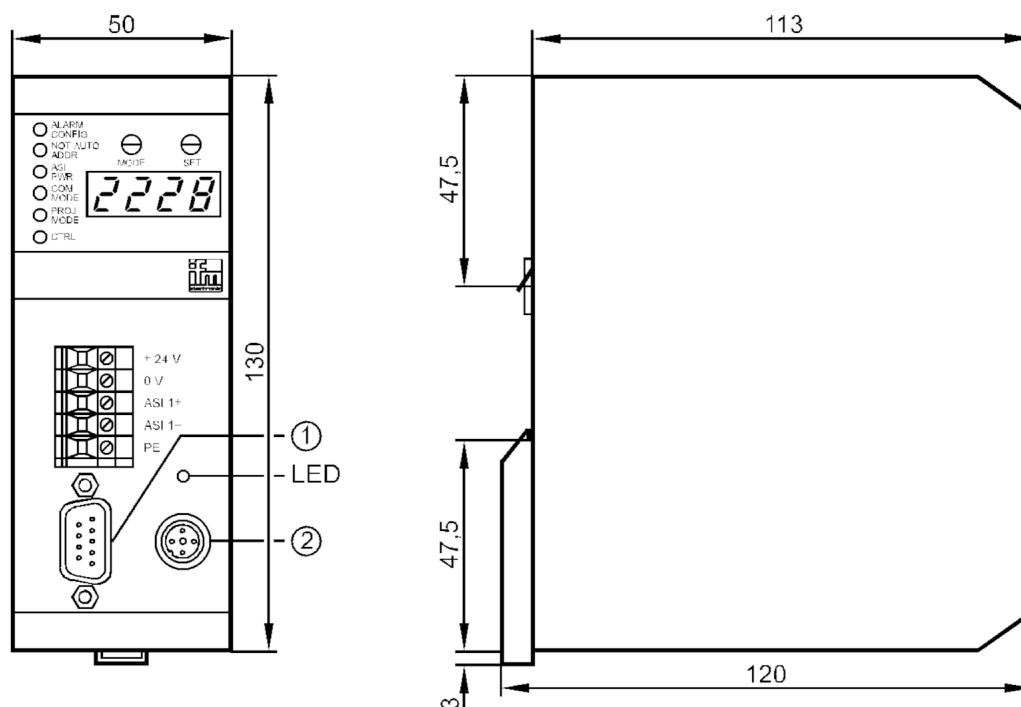

- 1 Programmeringsgrensesnitt RS232C
2 DeviceNet-grensesnitt



Applikasjon

Applikasjon

brukes som mini-kontroller og gateway

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design

AS-i

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon

RS232

RS232

Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttype	SUB-D
Brukstype	Programming



AS-Interface DeviceNet-gate- way med PLS

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering		
AS-i profil		M1
AS-i sertifikat		22504

Mekaniske data		
Hus		hus for DIN-skinneinstallering
Materialer		aluminium

Displayer/driftselementer		
Display	funksjonskontroll	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 5 x

Tilkobling

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE