


AS-Interface diagnosemodul

AS-i Tuner IP67

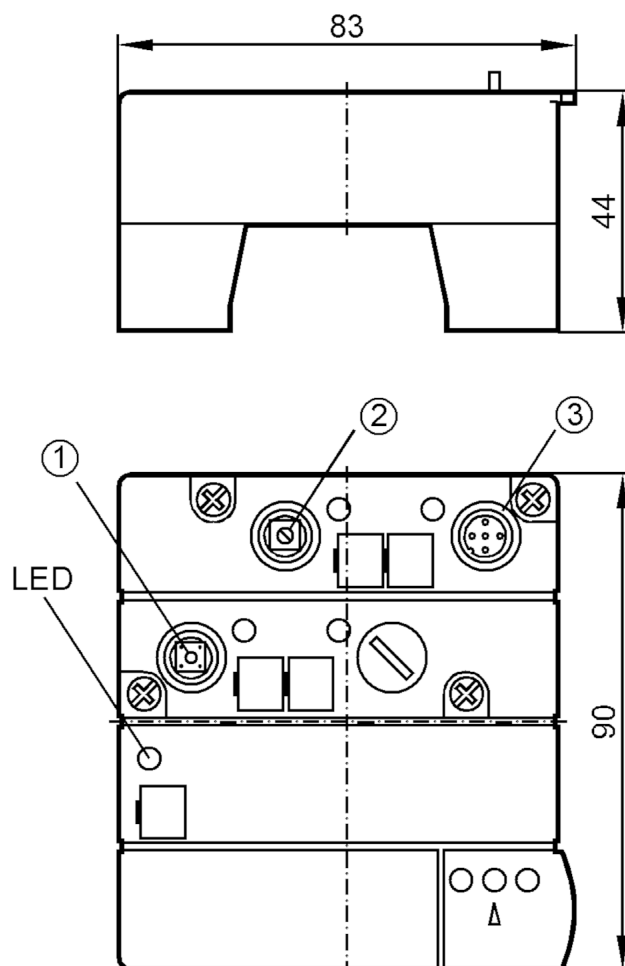

- 1 justeringsknapp
2 dreiebryter
3 AS-i fordelingskontakt M12



Applikasjon

Applikasjon

diagnoseverktøy for AS-i

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	26,50...31,60
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	60,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Overvåking av underspenning	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...55,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger


MTTF [ANN]	140,00
------------	--------

AC1146



AS-Interface diagnosemodul

AS-i Tuner IP67

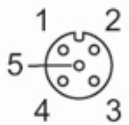Mekaniske data		
Vekt	[g]	199,20
Materialer		PBT
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
	advarsel	LED, gul
	feil	LED, rød
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel:, AC5000
Merknader		
Merknader		ingen adressering nødvendig
		merkestrøm for AS-i-fordelingskontakten maks. 1 A
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
kontaktpinner for modulunderdel, FK:		
Koblinger: M12; koding: A		
		
1	AS-i fordelingskontakt M12	
	AS-i +	
3	AS-i -	