




AS-Interface modul for vekselretter

2DI RS485 SEW CCT

utfasingsartikkel

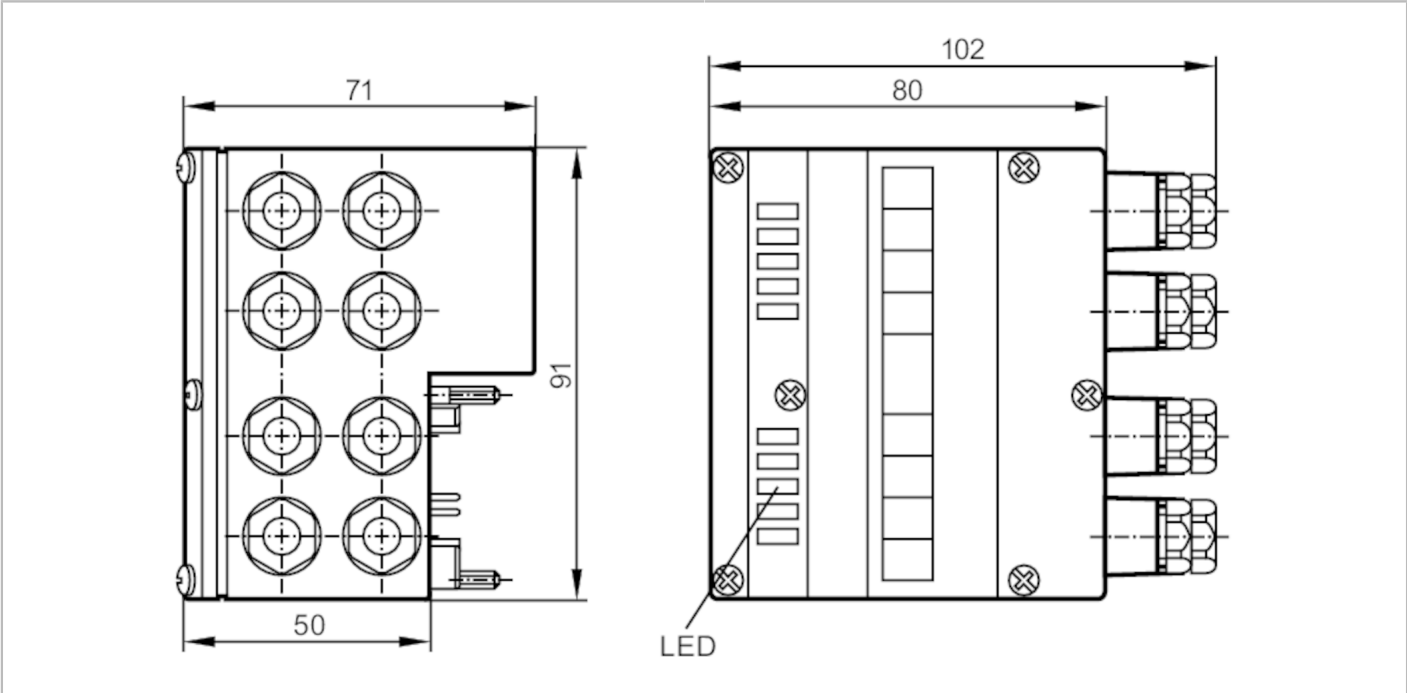

Applikasjon		
Applikasjon		feltinstallasjon
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]		80,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 2
Innganger		
Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AUX
Strømforsyning [V]		20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]		26,00
Inngangsstrøm høy [mA]		> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]		< 1,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		0,00...55,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	



AS-Interface modul for vekselretter

2DI RS485 SEW CCT

AS-i klassifisering						
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]	7			
AS-I ID-kode		[hex]	F			
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Funksjon	motor stoppet/ kjører	feilmelding	Inngang 1	Inngang 2
Mekaniske data						
Vekt		[g]	286,70			
Type montering		AS-i grensesnitt for FC-E underdeler				
Materialer		PBT				
Displayer/driftselementer						
Display		koblingsstatus		LED, gul		
		drift		LED, grønn		
		kortslutning		LED, rød		
		Funksjon		LED, rød		
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:						