


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

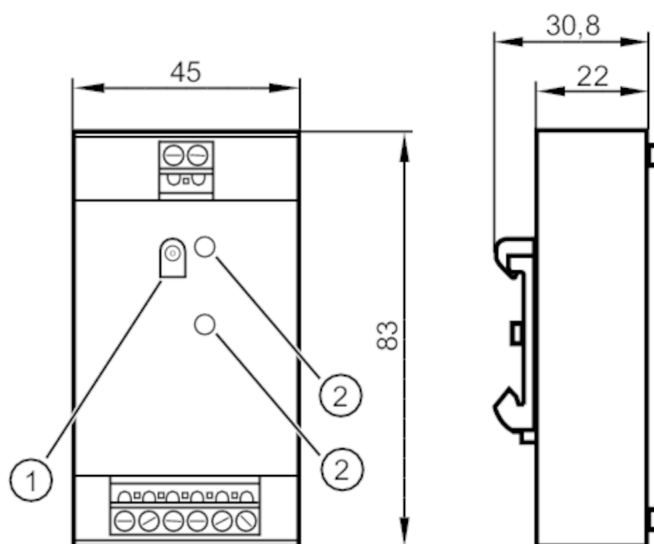

- 1 adresseplugg
2 LED

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]	19,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	100,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Beskyttelse	IP 30

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	3.0
Utvidet adresseringsmodus	ja
AS-i profil	S-B.A.5
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	B
AS-I ID-kode [hex]	A.5

Mekaniske data

Vekt [g]	98,50
Type montering	montering på DIN-skinne
Dimensjoner [mm]	83,00 x 22,00 x 45,00
Materialer	PBT

AC1155



AS-i RS485-gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	kortslutning	LED, rød

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	ikke brukt
TxD	ikke brukt
RxD	ikke brukt