


AS-Interface strømforsyning

PowerSupply 230VAC 2,8A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1256

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

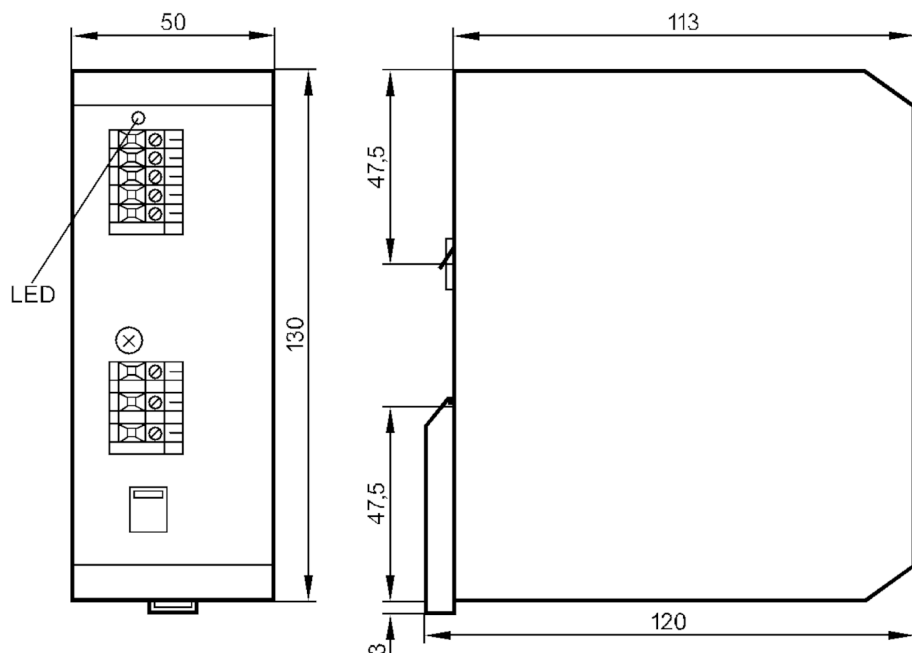

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	110,00 / 230,00; (Utvalg)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	88,00...132,00 / 184,00...264,00
Utgangsspenning DC	[V]	29,50...31,60
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	42,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	2,80
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[mV]	50,00
Ekstern inngangsbeskyttelse		> 6 A
Sikring	[A]	2,50; (ikke tilgjengelig)
Underbelastning	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrert dataavkobling		ja

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Parallellkobling av utganger mulig	nei
Seriekobling av utganger mulig	nei



AS-Interface strømforsyning

PowerSupply 230VAC 2,8A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i klassifisering		
AS-i sertifikat		15901
Mekaniske data		
Materialer		aluminium
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...2.5 mm ²		
Tilkobling		

