

AC1213




AS-Interface strømforsyning

AS-i Ltd.Power Source Class2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1256

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

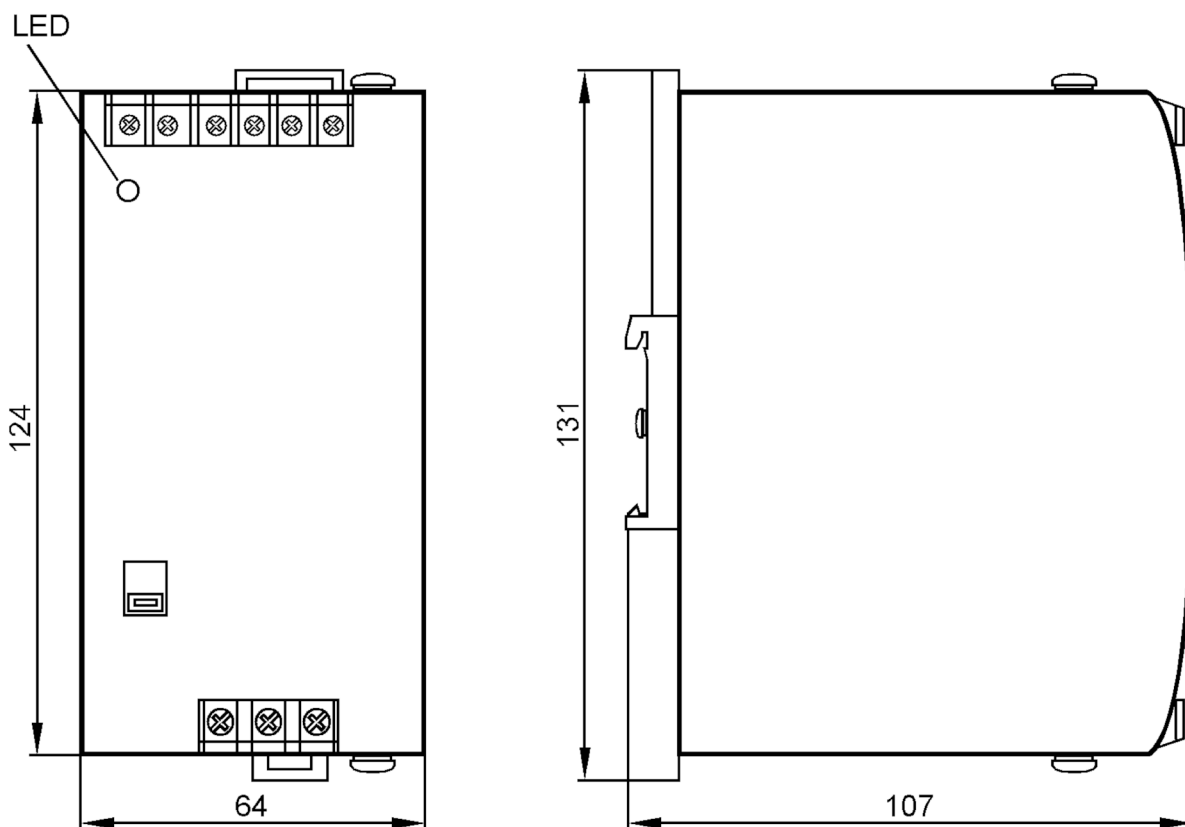

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	110,00 / 230,00; (Utvalg)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	85,00...132,00 / 184,00...264,00
Utgangsspenning DC	[V]	29,50...31,60
Beskyttelsesklasse		I
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	3,20
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[%]	0,10
Underbelastning	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrert dataavkobling		ja

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja



AS-Interface strømforsyning

AS-i Ltd.Power Source Class2

Parallellkobling av utganger mulig	nei
------------------------------------	-----

Seriekobling av utganger mulig	nei
--------------------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...70,00
---------------------------	--------------

Beskyttelse	IP 20
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Materialer	aluminium
------------	-----------

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	LED, grønn
---------	----------	------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 1.5...6 mm²

Tilkobling

