

AC1244





AS-Interface strømforsyning

PSU-1AC/ASI-4A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1254

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

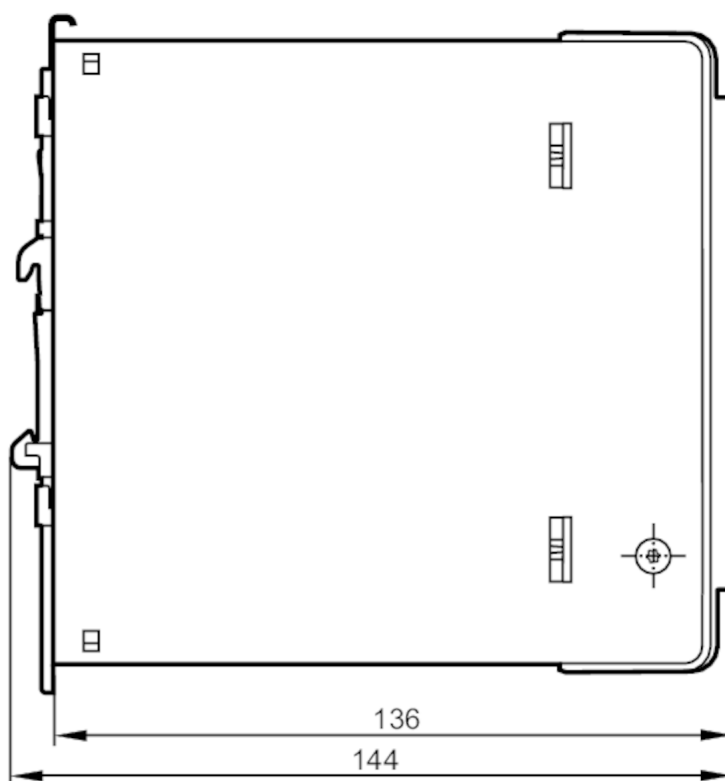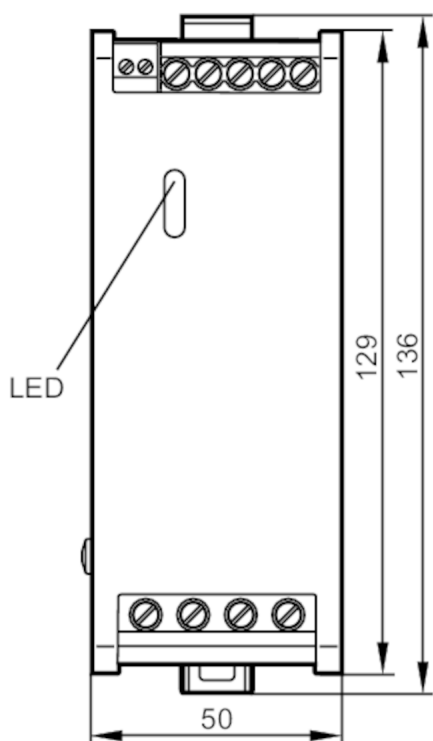

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenning AC	[V]	110,00 / 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Beskyttelsesklasse		I
Overspenningsbeskyttelse		ja; (< 34)
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	150,00
Utgangsspenning AS-i	[V]	29,50...31,60
Antall utgangskretser		1
Utgangsspenning AS-i	[A]	4,00
Maks. rest ripple	[mV]	50,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,00
Sikring	[A]	10,00; (ekstern, karakteristika B)
Underbelastning	[W/K]	3% / K (> 60° C)



AS-Interface strømforsyning

PSU-1AC/ASI-4A

Nettsvikt-bufringstid (nominell [ms] spenning 230 V AC / 50 Hz)	195,00
Integrert dataavkobling	ja

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Parallellkobling av utganger mulig	nei
Seriekobling av utganger mulig	nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

AS-i klassifisering

AS-i sertifikat	89501
-----------------	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	1 002,00
Type montering	spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 20 mm)
Dimensjoner [mm]	136,00 x 50,00 x 144,00
Materialer	AlMg3; stålplate; PC

Displayer/driftselementer

Display	AS-i spenning	LED, grønn
---------	---------------	------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

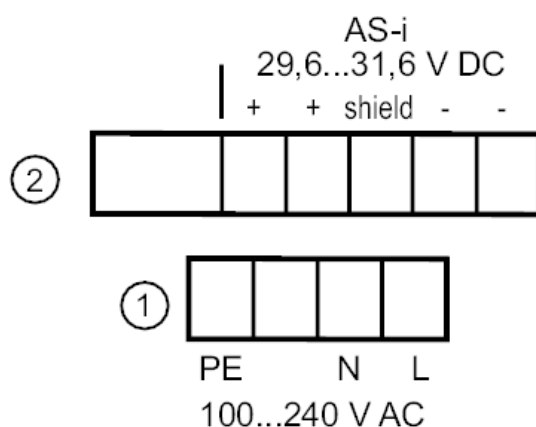

- 1: primær
2: sekundær