


AC1250



AS-Interface dataavkoblings- modul

AS-i Data Decoupler

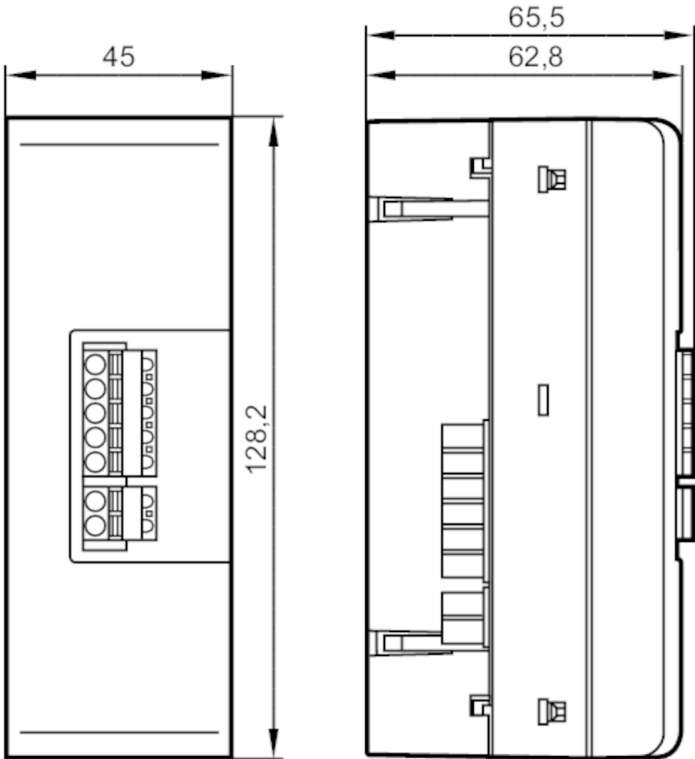

Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	21,50...31,60 DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Utganger		
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		nei
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	701,00
AS-i klassifisering		
AS-i sertifikat		93001
Mekaniske data		
Vekt	[g]	263,50
Materialer		PC
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface dataavkoblings- modul

AS-i Data Decoupler

Elektrisk tilkobling

...2,5 mm²

Tilkobling

