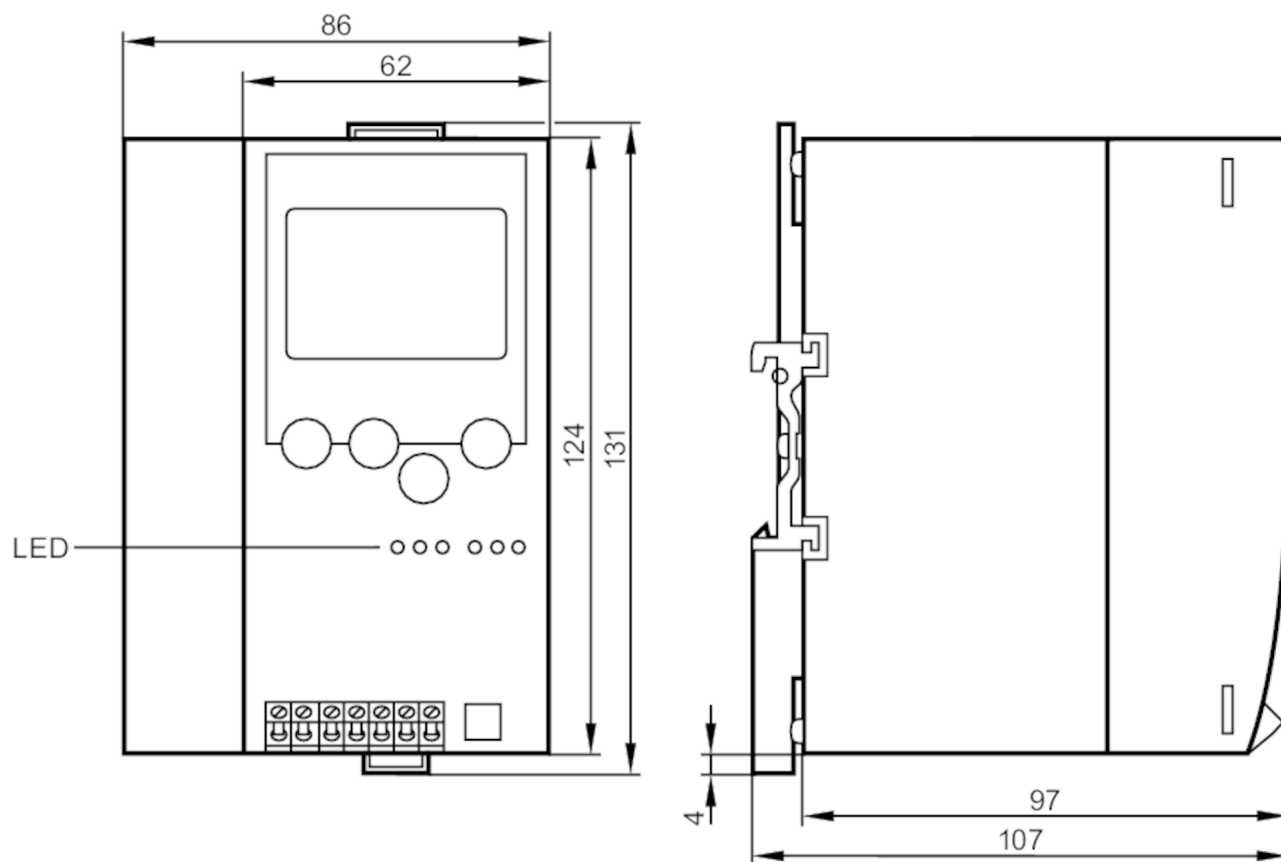


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Applikasjon**

Applikasjon	desentralisert kontrollør
-------------	---------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Strømforbruk [mA]	< 500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	1
Elektrisk separasjon	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	RS232
RS232	
Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttype	RJ11



AS-Interface PLS

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Brukstype	Programming
Merknad om grensesnitt	galvanisk isolert

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
AS-i profil	M3
AS-i sertifikat	61101

Mekaniske data

Vekt	[g]	507,20
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner	[mm]	86,00 x 131,00 x 107,00
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	1 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

