

AC1305




AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1365

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

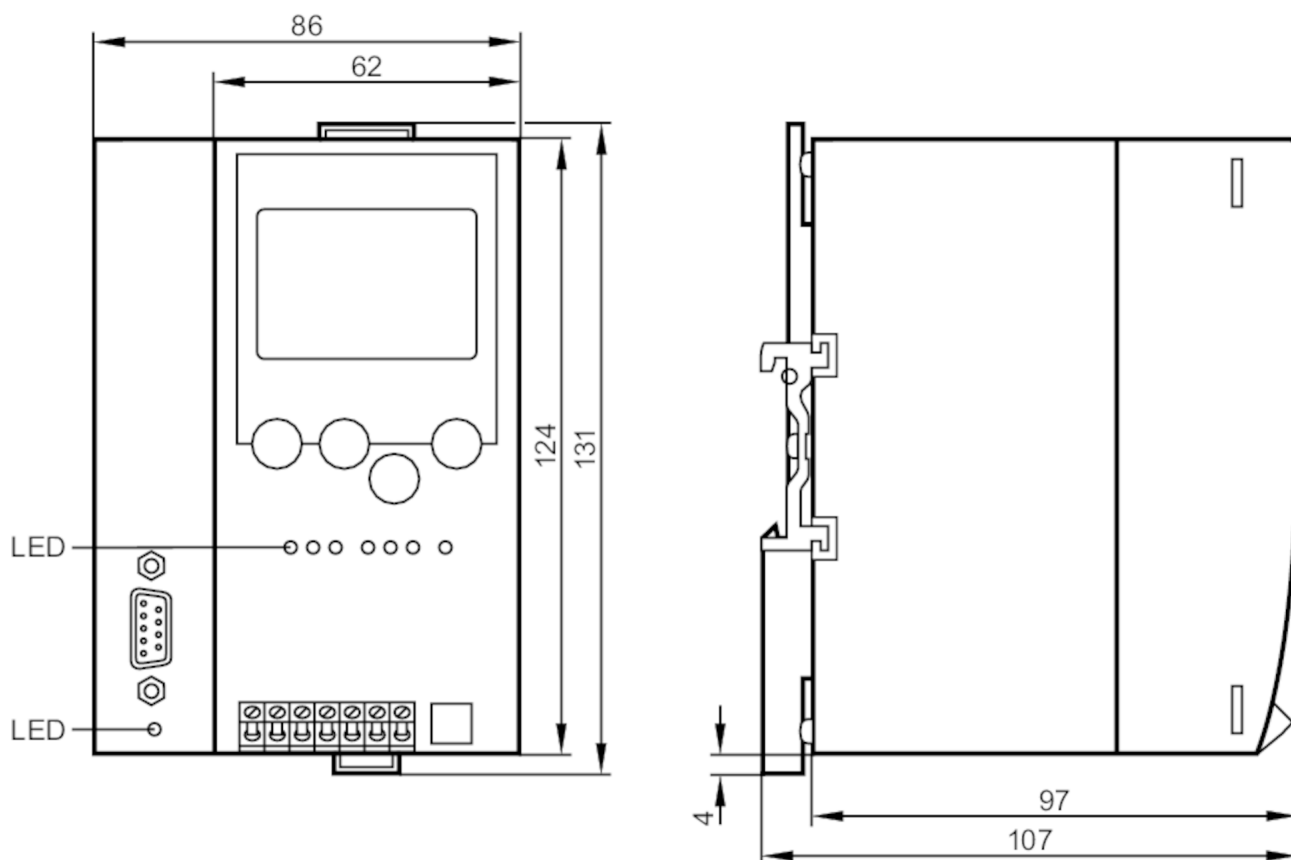

1 Display



Applikasjon

Applikasjon	desentralisert kontrollert; PROFIBUS DP-gateway
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Strømforbruk [mA]	< 500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	1
Elektrisk separasjon	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	RS232; PROFIBUS
-------------------------------	-----------------



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Transmisjonstandard		EN 50170
Overføringshastighet		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Brukstype		dataoverføring
Merknad om grensesnitt		diagnostisk funksjon
RS232		
Antall RS232-grensesnitt		1
Overføringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttype		RJ11
Brukstype		Programming
Merknad om grensesnitt		galvanisk isolert
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i profil		M3
AS-i sertifikat		61103
Mekaniske data		
Vekt	[g]	544,40
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

