


AS-Interface DeviceNet-gate- way med PLS

ControllerE 2Master DN RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

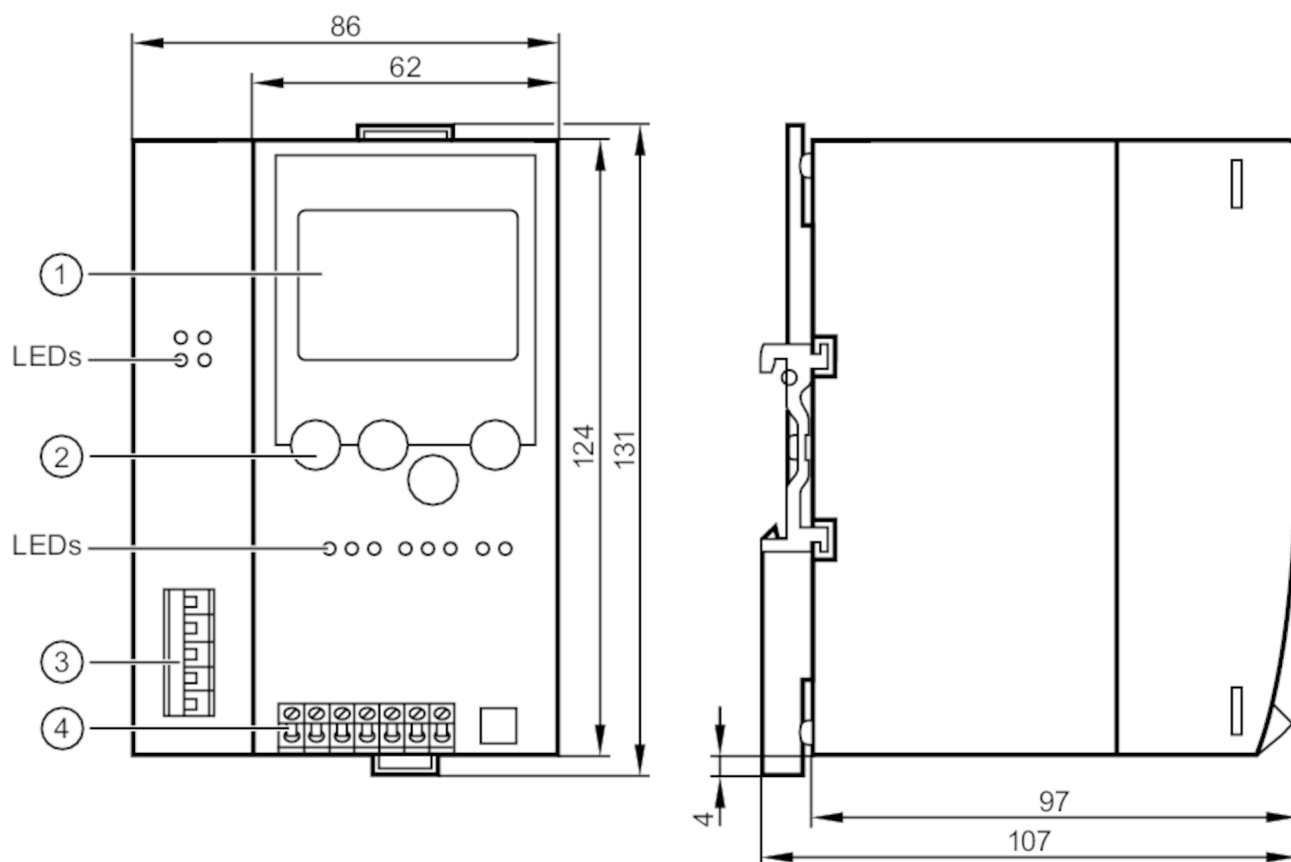

- 1 Display
- 2 trykknapp
- 3 DeviceNet-grensesnitt



Applikasjon

Applikasjon	desentralisert kontrollert; DeviceNet-gateway
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	10,00
Maks. strømforbruk	[VA]	10,00
Antall AS-i-mastere		2

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	RS232; CAN
-------------------------------	------------

CAN

Protokoll	DeviceNet
Brukstype	dataoverføring
Merknad om grensesnitt	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet-gate- way med PLS

ControllerE 2Master DN RS232

RS232		
Antall R232-grensesnitt		1
Overføringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttype		RJ11
Brukstype		Programming
Merknad om grensesnitt		galvanisk isolert
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i profil		M3
AS-i sertifikat		61112
Mekaniske data		
Vekt	[g]	549,40
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	4 x LED, rød
		3 x LED, grønn
		3 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

