




AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

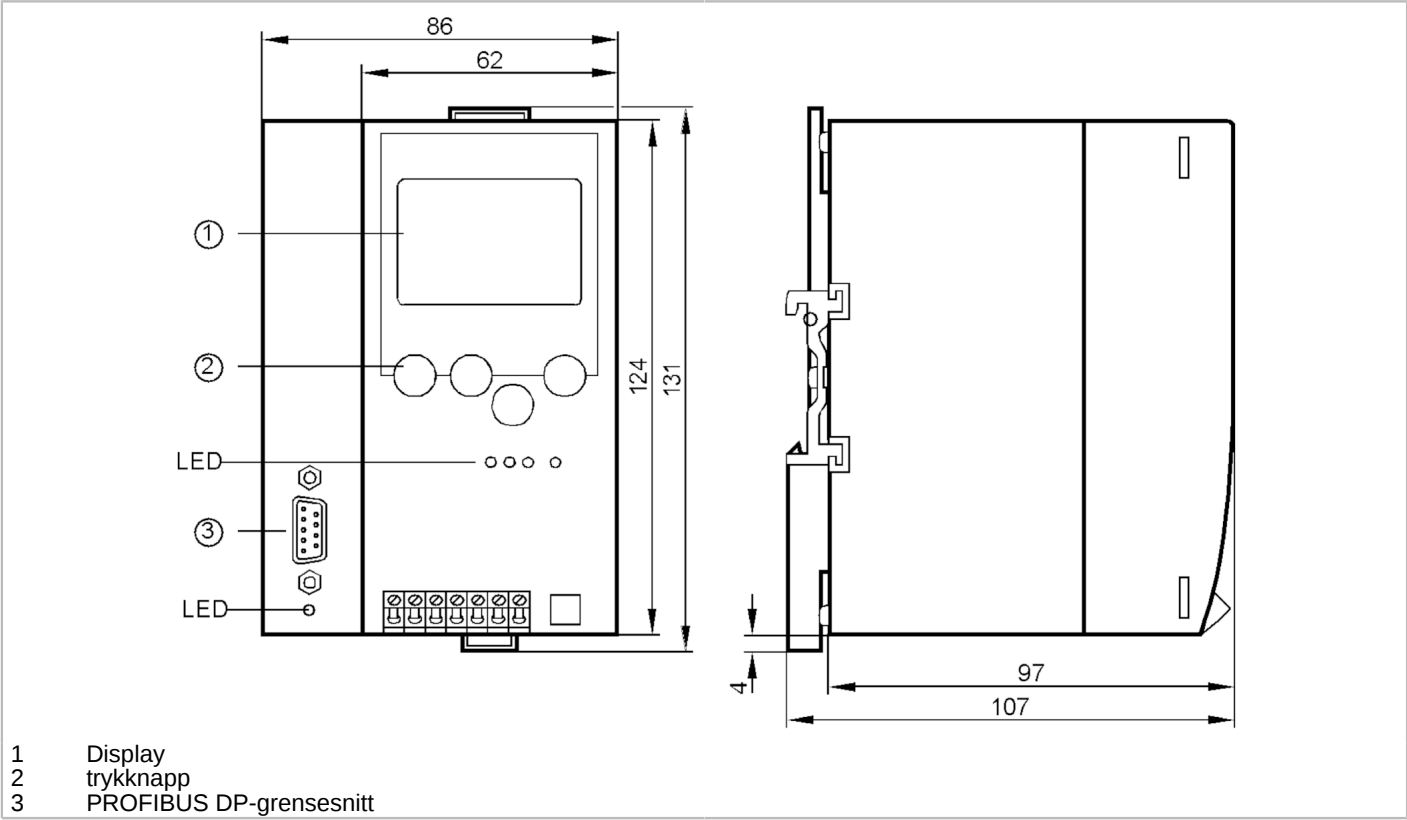

Applikasjon	
Applikasjon	brukes som Profibus DP-gateway med 1 AS-i master
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Strømforbruk [mA]	< 400,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	1
Elektrisk separasjon	ja
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	PROFIBUS
PROFIBUS	
Transmisjonstandard	EN 50170
Overføringshastighet	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Brukstype	dataoverføring
Merknad om grensesnitt	diagnostisk funksjon



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i profil		M3
AS-i sertifikat		61105
Mekaniske data		
Vekt	[g]	545,60
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		1 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

