




AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1376

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

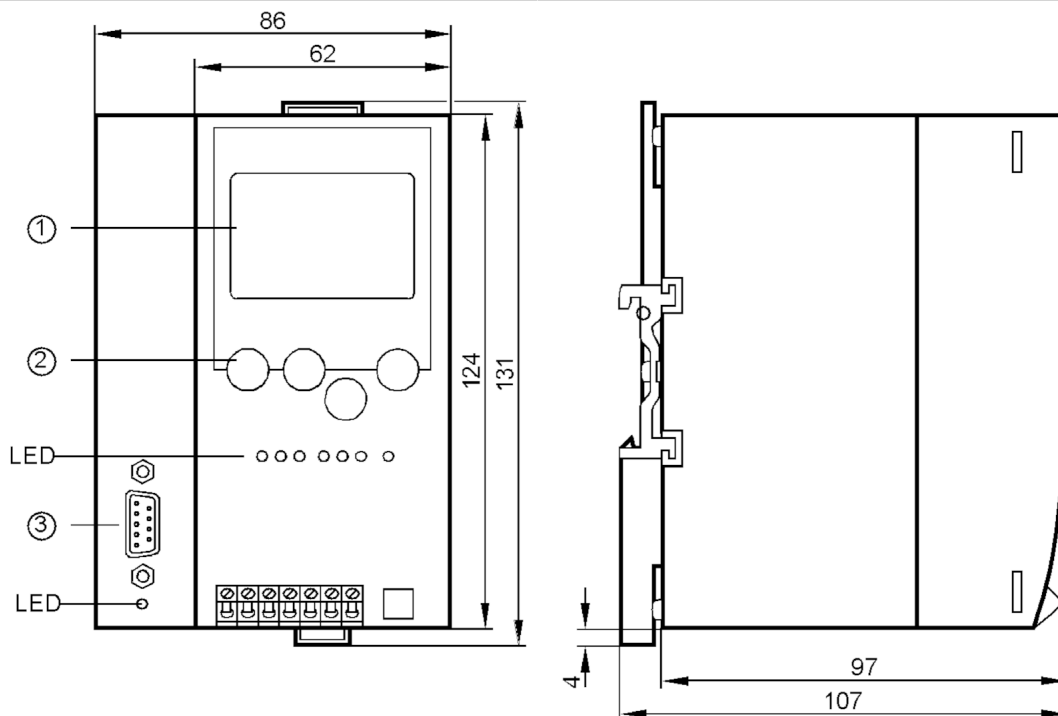

- 1 Display
- 2 trykknapp
- 3 PROFIBUS DP-grensesnitt



Applikasjon

Applikasjon

PROFIBUS DP-gateway

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Strømforbruk [mA]	< 400,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	2
Elektrisk separasjon	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon

PROFIBUS

PROFIBUS

Transmisjonstandard	EN 50170
Overføringshastighet	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Brukstype	dataoverføring



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Merknad om grensesnitt	diagnostisk funksjon
------------------------	----------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
AS-i profil	M3
AS-i sertifikat	61106

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner	[mm] 86,00 x 131,00 x 107,00
Materialer	aluminium; stålplate galvanisert

Displayer/driftselementer

Display	drift	3 x LED, rød
		3 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

