


AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1375

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

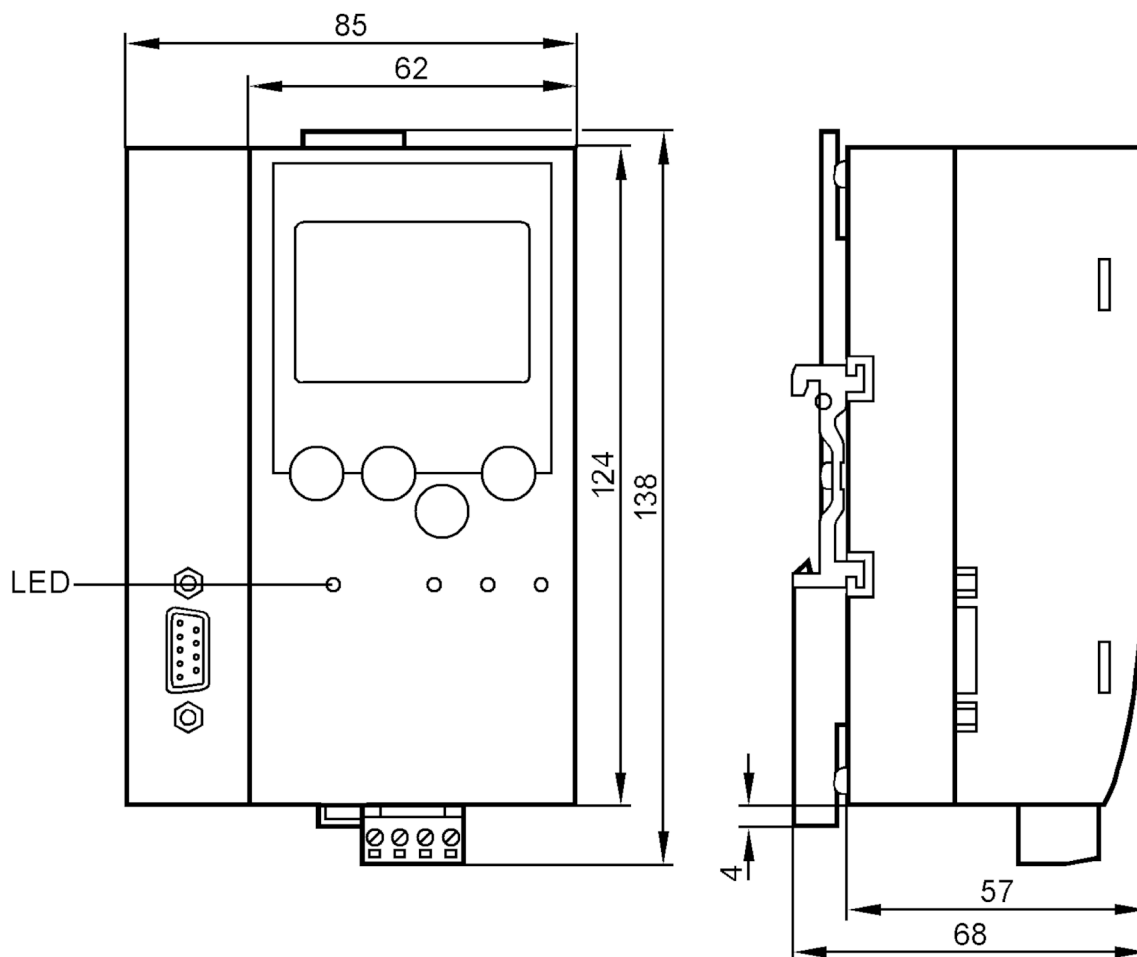

Applikasjon

Applikasjon	PROFIBUS DP-gateway
-------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; (AS-i)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	200,00
Maks. strømforbruk [VA]	4,00
Antall AS-i-mastere	1
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Grensesnitt


Grensesnitt for kommunikasjon	PROFIBUS
-------------------------------	----------



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Transmisjonstandard		EN 50170
Overføringshastighet		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Brukstype		dataoverføring
Merknad om grensesnitt		diagnostisk funksjon
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i profil		M3
AS-i sertifikat		63501
Mekaniske data		
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	2 x LED, rød
		1 x LED, grønn
		1 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

 

AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-