


## AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

ControllerE 2Mstr DP RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

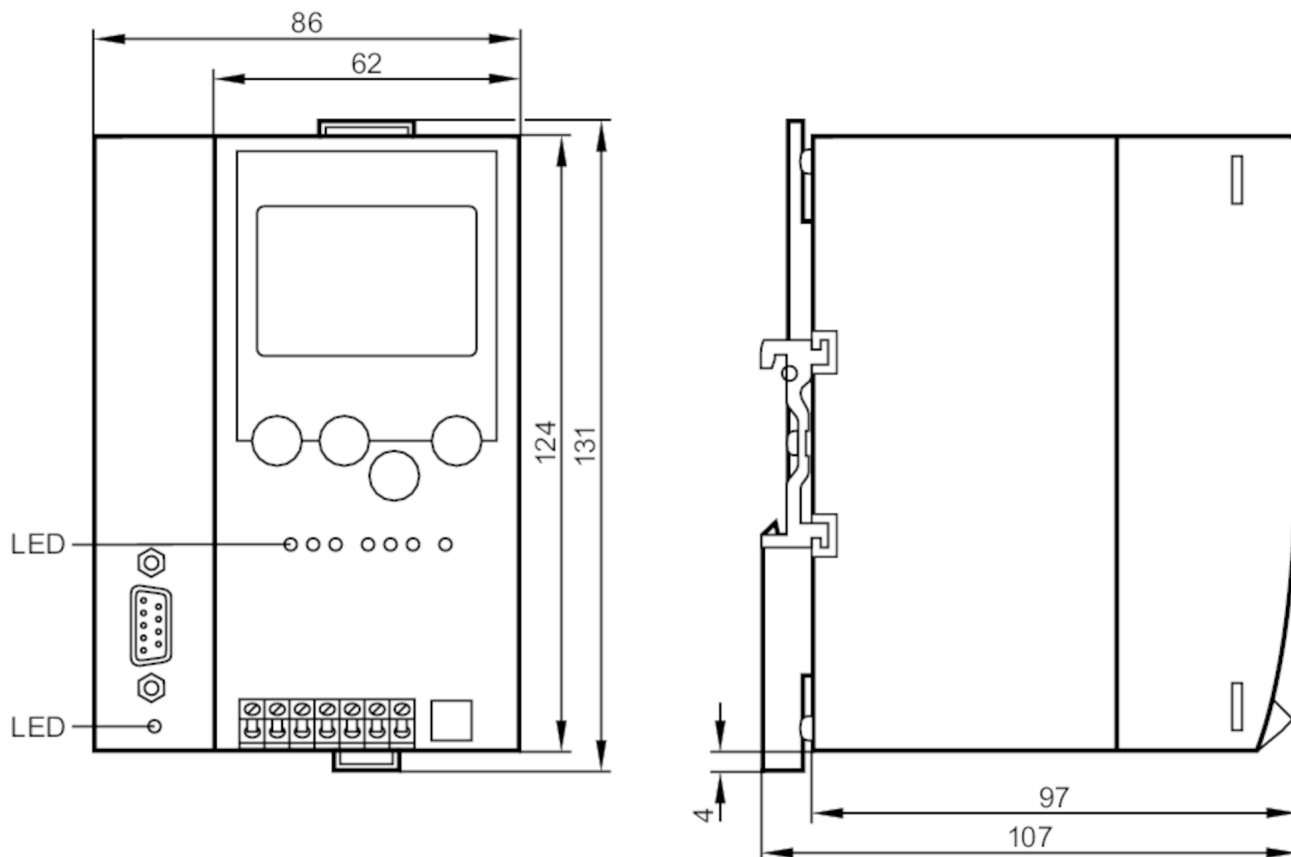

1 Display



## Applikasjon

Applikasjon desentralisert kontrollør; PROFIBUS DP-gateway

## Elektriske data

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Driftsspenning [V]               | 24,00 DC |
| Isolasjon klassifisering [V]     | 500,00   |
| Strømforbruk [mA]                | < 500,00 |
| Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10,00    |
| Maks. strømforbruk [VA]          | 10,00    |
| Antall AS-i-mastere              | 2        |
| Elektrisk separasjon             | ja       |

## Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon RS232; PROFIBUS

## PROFIBUS

Transmisjonstandard EN 50170



## AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

ControllerE 2Mstr DP RS232

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Overføringshastighet   | 12 MBaud             |
| Protokoll              | Profibus DP          |
| Brukstype              | dataoverføring       |
| Merknad om grensesnitt | diagnostisk funksjon |

## RS232

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Antall R232-grensesnitt | 1                  |
| Overføringshastighet    | 9600...115200 Baud |
| Kontakttype             | RJ11               |
| Brukstype               | Programming        |
| Merknad om grensesnitt  | galvanisk isolert  |

## Driftsforhold

|                             |      |                |
|-----------------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur        | [°C] | 0,00...60,00   |
| Lagringstemperatur          | [°C] | -20,00...70,00 |
| Maks. relativ luftfuktighet | [%]  | 95,00          |
| Beskyttelse                 |      | IP 20          |

## AS-i klassifisering

|               |     |
|---------------|-----|
| ASi-i versjon | 2.1 |
| AS-i profil   | M3  |

## Mekaniske data

|             |      |                                  |
|-------------|------|----------------------------------|
| Hus         |      | hus for DIN-skinneinstallasjon   |
| Dimensjoner | [mm] | 86,00 x 131,00 x 107,00          |
| Materialer  |      | aluminium; stålplate galvanisert |

## Displayer/driftselementer

|         |          |                         |
|---------|----------|-------------------------|
| Display | Funksjon | 3 x LED, rød            |
|         |          | 3 x LED, grønn          |
|         |          | 3 x LED, gul            |
|         |          | full grafisk LCD-skjerm |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

|            |
|------------|
| Tilkobling |
|------------|

