




AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule 4 SB

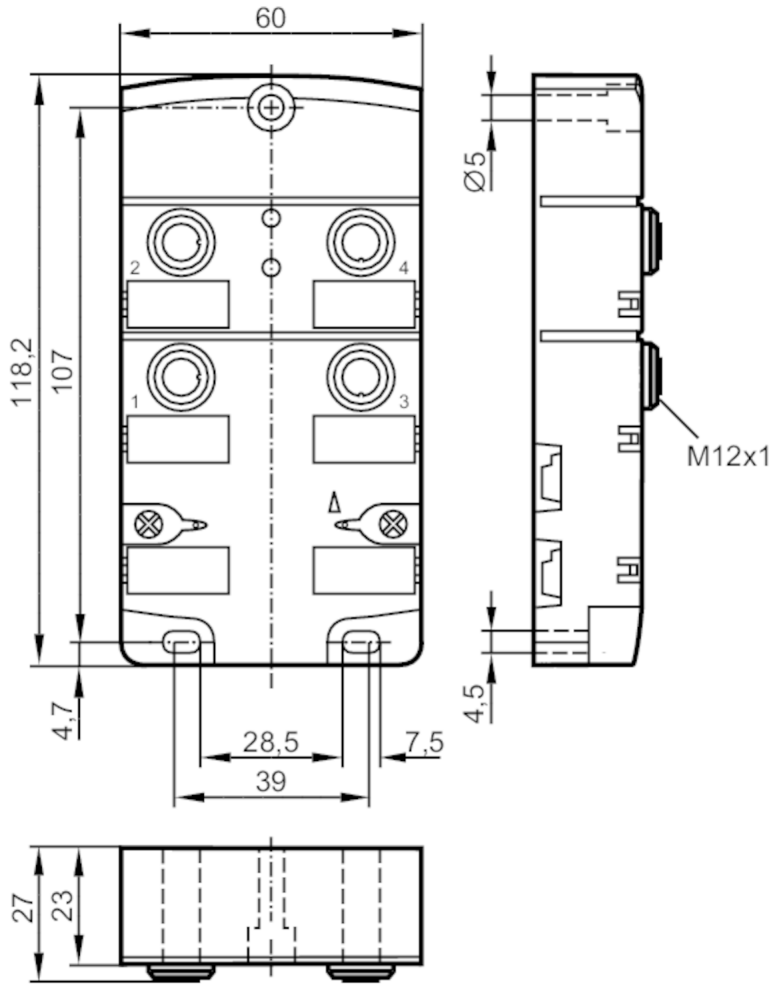

Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	2 000,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Ekstra spenningsforsyning	[V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning	[mA]	2 000,00; (AUX)

 
Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x)



AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule 4 SB

Tester/godkjenninger												
EMC	EN 61000-6-2											
	EN 62026-2											
	EN 50581											
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2										
Mekaniske data												
Vekt	[g]	272,50										
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling											
Dimensjoner	[mm]	118,20 x 60,00 x 27,00										
Materialer	PA 6,6; Stikkontakter: messing forniklet; gjengeinnsatser i underdelen: messing forniklet; O-ring: FKM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet											
Elektrisk tilkobling												
Modultilkobling	Flate kabler											
Tilbehør												
Tilbehør (valgfritt)	Hylse i rustfritt stål, for installasjon ved mye mekanisk slitasje, E70402											
Merknader												
Antall i forpakning	1,00 stk.											
Elektrisk tilkobling												
Koblinger: M12; koding: A												
 <table><tr><td>1</td><td>AS-i +</td></tr><tr><td>2</td><td>ekstern spenning -</td></tr><tr><td>3</td><td>AS-i -</td></tr><tr><td>4</td><td>ekstern spenning +</td></tr><tr><td>5</td><td>vernejording (FE)</td></tr></table>			1	AS-i +	2	ekstern spenning -	3	AS-i -	4	ekstern spenning +	5	vernejording (FE)
1	AS-i +											
2	ekstern spenning -											
3	AS-i -											
4	ekstern spenning +											
5	vernejording (FE)											