


AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2465

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

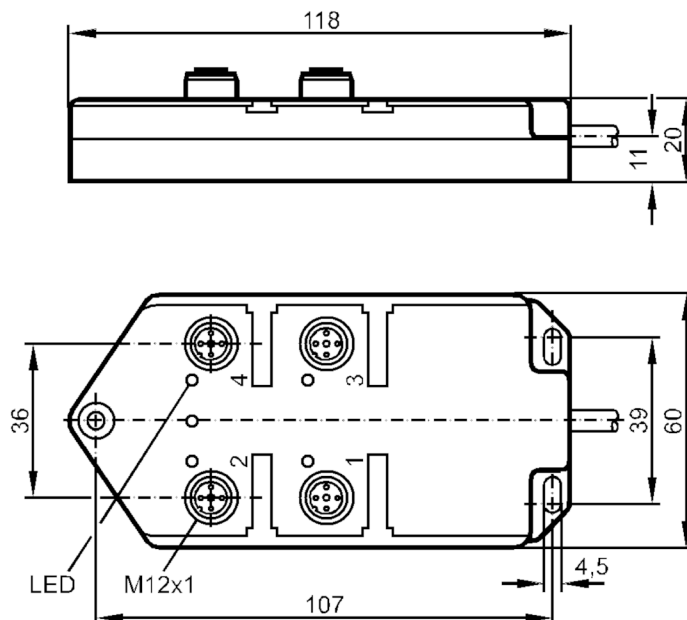

Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 75,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 4


Utganger

Elektrisk design		AS-i
Antall digitale utganger		4
Krets		PNP
Spenningsområde DC	[V]	10,00...30,00; (til PELV; via rundkabel)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		ja



AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

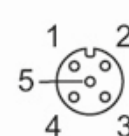
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25,00...80,00			
Beskyttelse			IP 67			
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i profil		S-8.0				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]	8			
AS-I ID-kode		[hex]	0			
AS-i sertifikat		08901				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4
		PIN	4	4	4	4
Mekaniske data						
Materialer		PUR				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		Funksjon		LED, gul		
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²						
Koblinger: M12; koding: A						
						



AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Tilkobling

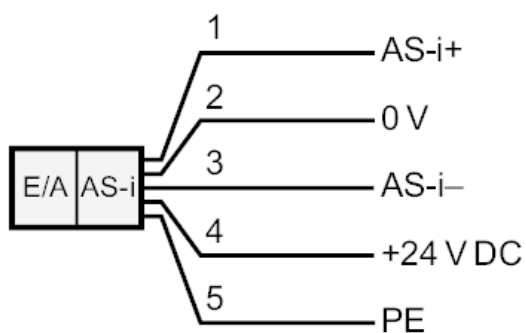

3	ekstern spenning -
4	Koblingsutgang +
5	vernejording (PE)