


AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule/2x2DI/M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2457

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

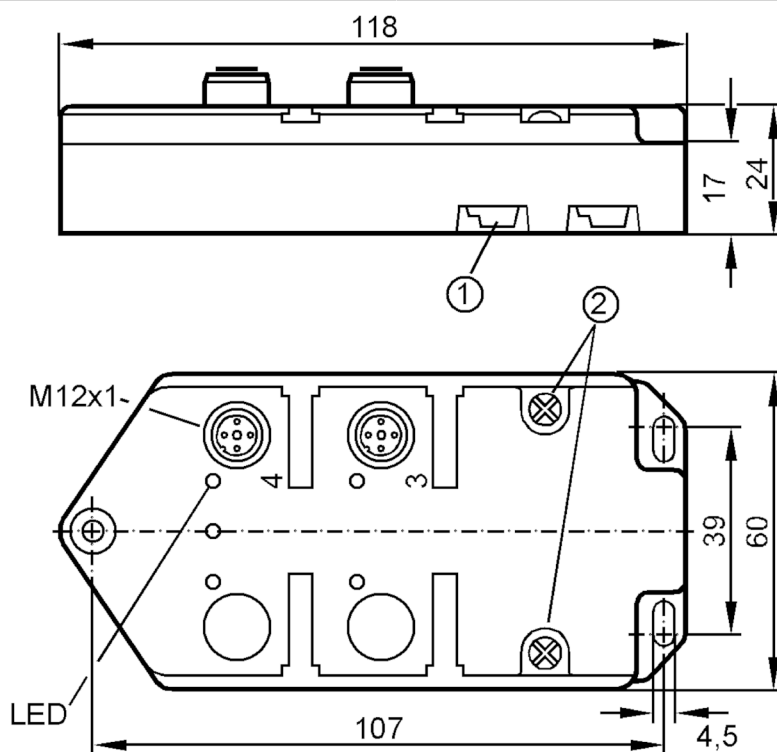

- 1 AS-i forsyning
2 jordkilde



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 242,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4; (2 x 2)
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA] 200,00
Inngangsstrøm høy	[mA] > 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA] < 1,50
Koblingsnivå høyt	[V] > 10,00



AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule/2x2DI/M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
---	----

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-0.1			
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	0			
AS-I ID-kode [hex]	1			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	PIN	4	2	4

Mekaniske data

Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Materialer	PUR

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A

