




AS-Interface CompactLine-modul

CompactM12 4 SB V4A

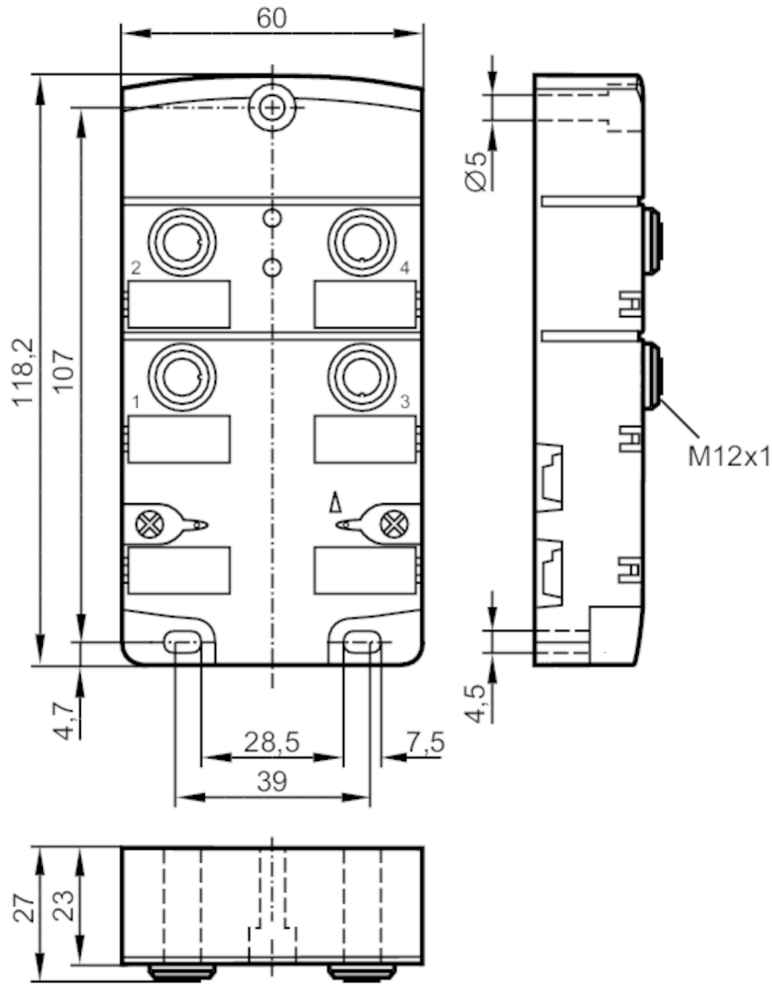

Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	2 000,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	2 000,00; (AUX)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x)



AS-Interface CompactLine-modul

CompactM12 4 SB V4A

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2

Mekaniske data	
Vekt [g]	272,00
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Dimensjoner [mm]	118,20 x 60,00 x 27,00
Materialer	PA 6,6; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gjengeinnsatser i underdelen: rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet; skruer rustfritt stål (1.4578/316Cu)


Elektrisk tilkobling	
Modultilkobling	Flate kabler

Tilbehør	
Tilbehør (valgfritt)	Hylse i rustfritt stål, for installasjon ved mye mekanisk slitasje, E70402

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

Koblinger: M12; koding: A

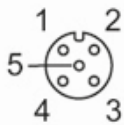

1	AS-i +
2	ekstern spenning -
3	AS-i -
4	ekstern spenning +
5	vernejording (FE)