


AS-Interface CompactLine-modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2466

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

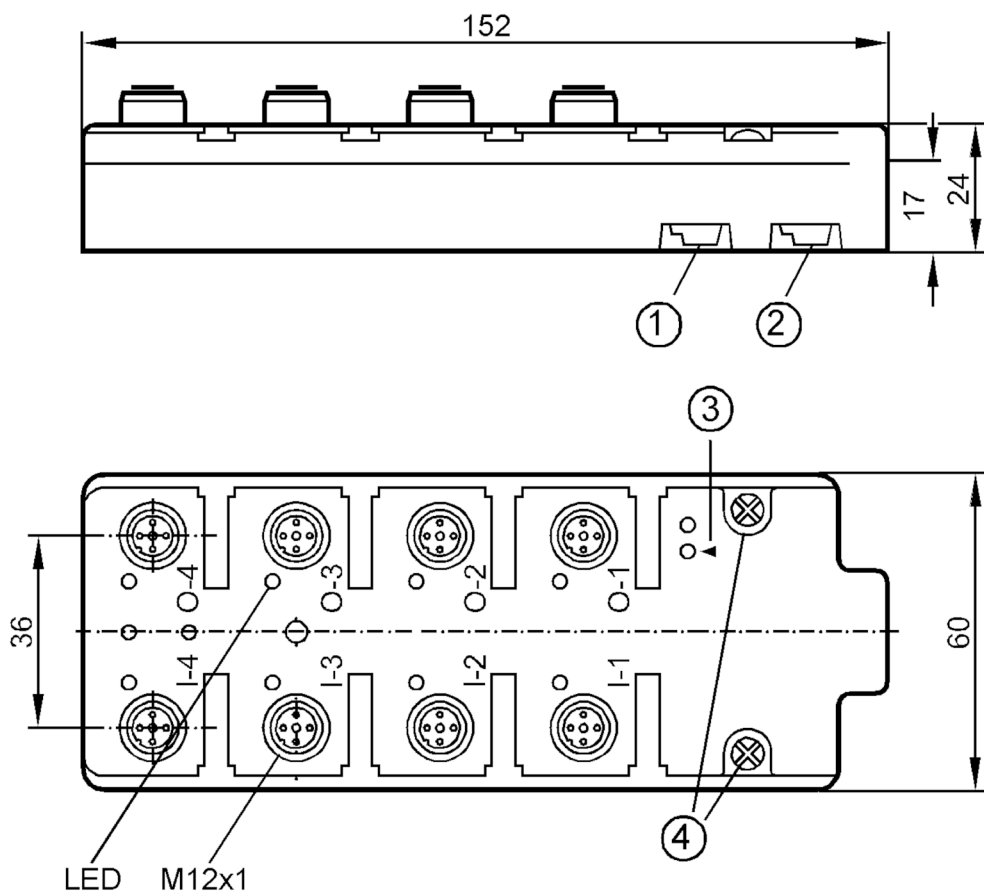

- 1 AS-i forsyning
- 2 ekstern forsyning
- 3 festeanordning infrarød adapter
- 4 jordkilde



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	30,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger

4; (toveis)



AS-Interface CompactLine-modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	til PELV
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	20,00...30,00; (til PELV; via flatkabel; driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7				
AS-I ID-kode [hex]	0.E				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	toveis	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mekaniske data

Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Dimensjoner [mm]	60,00 x 152,00 x 24,00
Materialer	PUR

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Hylse i rustfritt stål, for installasjon ved mye mekanisk slitasje, E70402
----------------------	--

**AS-Interface CompactLine-modul**


CompactLineM12 4DI4DO T M12

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A

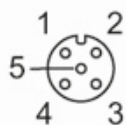

Innganger	
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-