


AS-Interface CompactLine-modul

CompactLine 8DI M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5210

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

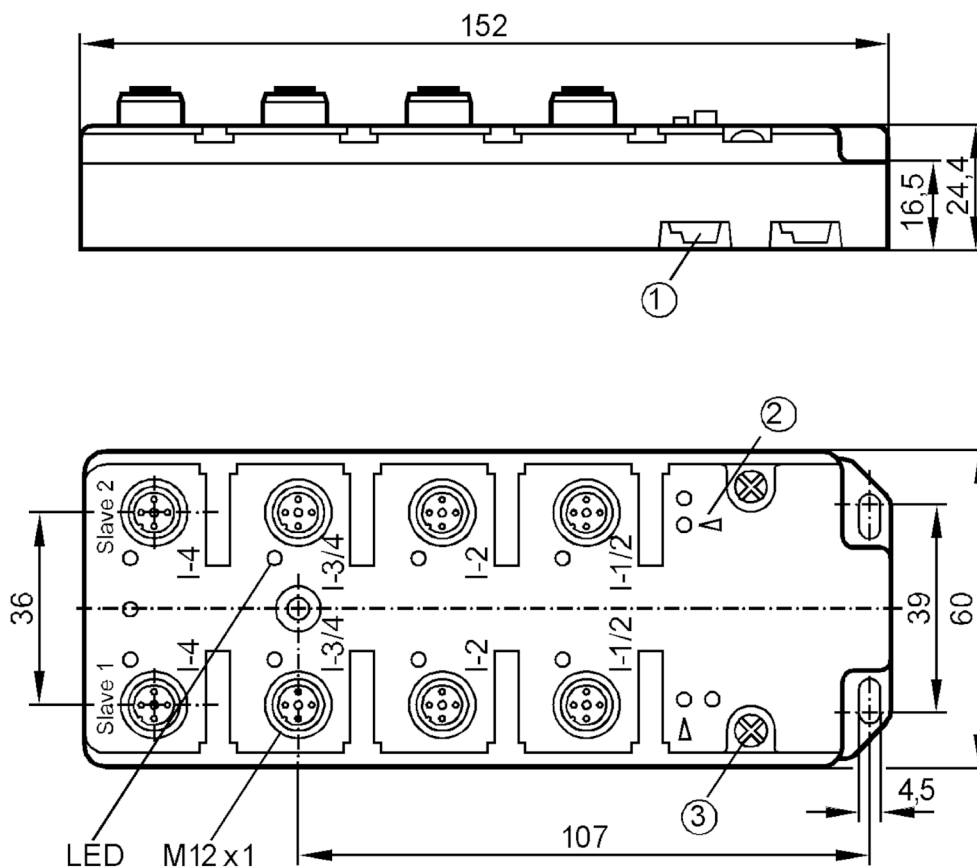

- 1 AS-i forsyning
- 2 festeanordning infrarød adapter
- 3 jordkilde



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 8

Innganger

Antall digitale innganger	8; (2 x Slave)
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus)



AS-Interface CompactLine-modul

CompactLine 8DI M12

Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00; (for hver slave (sekundærenhet))
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt	[V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i profil	S-0.1.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	1.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	4	2 4	4	2 4

Mekaniske data

Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Dimensjoner	[mm] 60,00 x 152,00 x 24,40
Materialer	PUR

Displayer/driftselementer


Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Merknader

Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

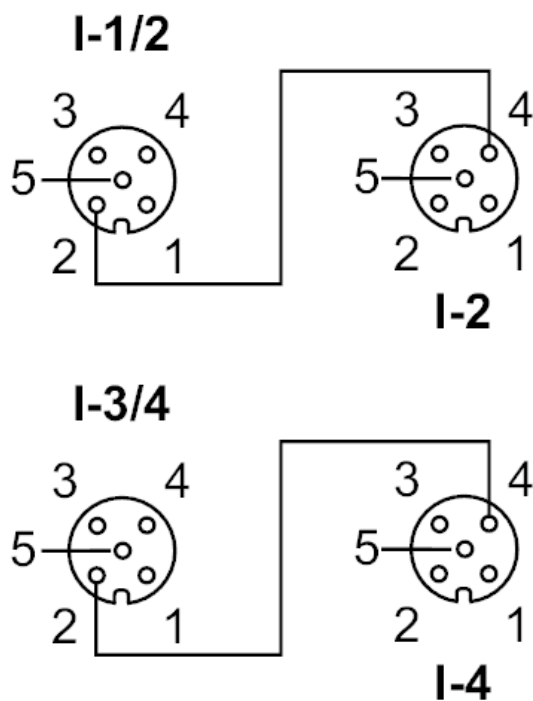

Koblinger: M12