


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4 SB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

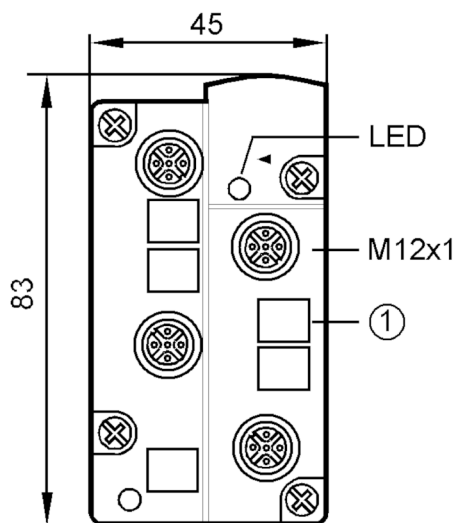

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Innganger

Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
----------------	-----	---------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	100,40
Type montering		AS-i grensesnitt til FC underdeler
Materialer		PBT

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel
----------------------	---------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4 SB

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	AS-i +
2	ekstern spenning -
3	AS-i -
4	ekstern spenning +