


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

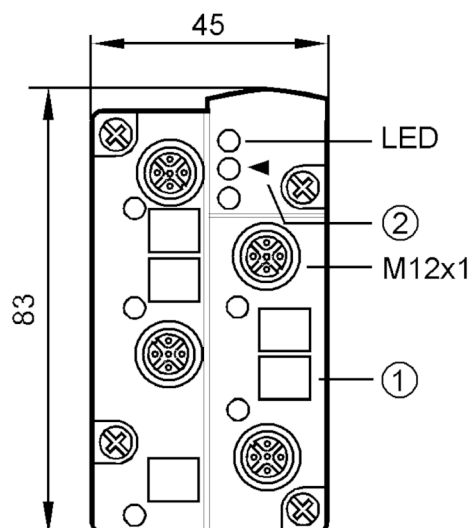

- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	150,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface ClassicLine-modul


ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Antall digitale utganger	2				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	B				
AS-I ID-kode [hex]	A.E				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	-	-	3	4
	Stikkontakter	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	-	-	4	2 4
	Utgang	1	2	-	-
	Stikkontakter	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	PIN	4	2 4	-	-
Mekaniske data					
Vekt [g]	115,00				
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler				
Materialer	PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål:				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn			
	feil	LED, rød			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel				
Merknader					
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Tilkobling

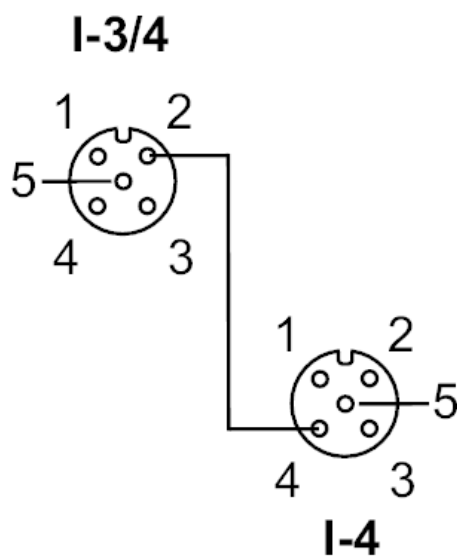

Koblinger: M12