




AS-Interface kontrollskapmodul

AnalogModule 1A0 ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2611

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

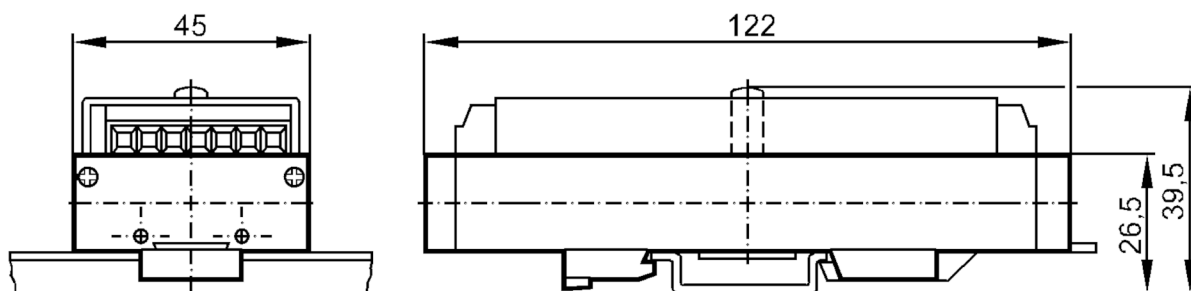

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	135,00

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Spenningsområde DC	[V]	13,00...36,00; (til PELV)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i klassifisering

AS-i profil		S-7.1
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	1

Mekaniske data

Type montering	montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig	
----------------	---	--



AS-Interface kontrollskapmodul

AnalogModule 1A0 ST

Materialer	PA; PVC
------------	---------

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul
		1 x LED, rød


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

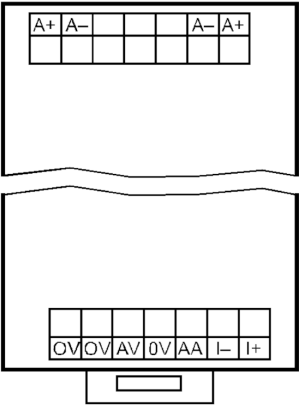

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	aktuatorforsyning +24V
I-	aktuatorforsyning 0V
AA	analog utgang +
0V	analog utgang 0V