




AS-Interface kontrollskapmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

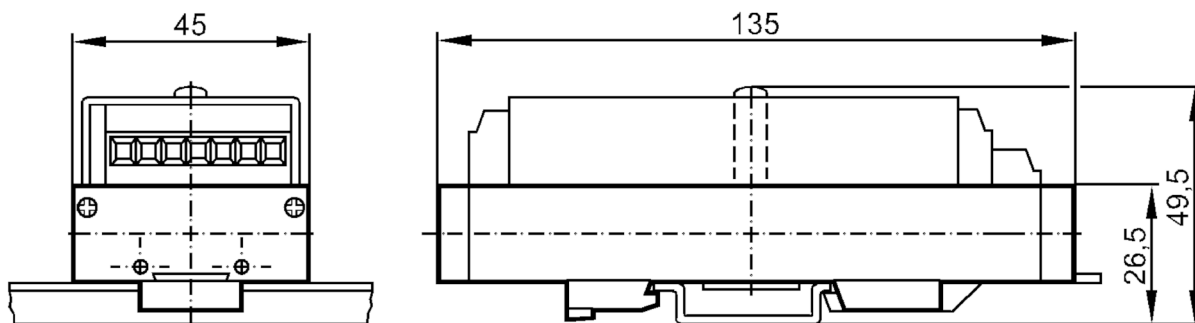

Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Måleområde [°C]	-200,00...850,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 90,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	1,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Oppløsning av analog inngang	16 / 0,1 °C

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Måle - / innstillingsområde

Måleområde [°C]	-200,00...850,00
-----------------	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...70,00
---------------------------	--------------



AS-Interface kontrollskapmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Beskyttelse		IP 20	
AS-i klassifisering			
AS-i profil		S-7.1	
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]		7	
AS-I ID-kode [hex]		1	
Mekaniske data			
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig	
Materialer		PA; PVC	
Displayer/driftselementer			
Display		drift	LED, grønn
Tilbehør			
Tilbehør (valgfritt)		LCD-skjerm:, E70206	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
skrueterminaler:			
Tilkobling			

