




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DO T ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

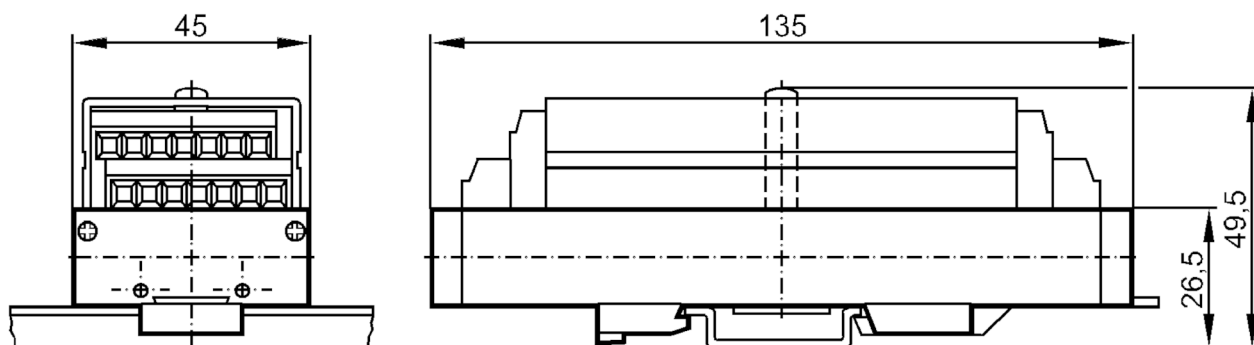

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 80,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC	[V] 10,00...30,00; (til PELV)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA] 1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25,00...70,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-8.0
-------------	-------



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DO T ST

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8
AS-I ID-kode	[hex]	0
AS-i sertifikat		01601

Mekaniske data

Type montering	montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig
Materialer	PA; PVC

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
	kortslutning	LED, rød


Merknader

Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

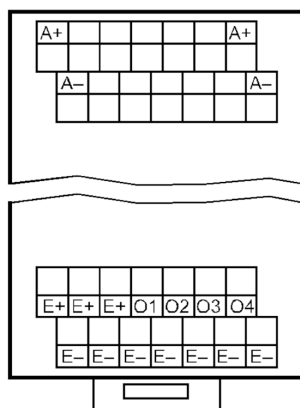

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4