




AS-Interface modul for ventiltallerkener

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2731

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

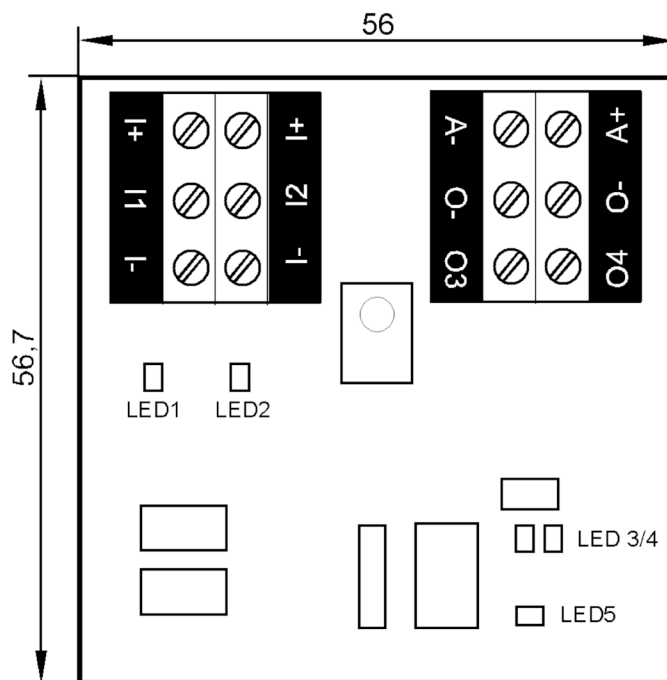

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	250,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



AS-Interface modul for ventiltallerkener

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Antall digitale utganger	2	
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	50,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00	
Beskyttelse	IP 00	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i profil	S-3.0	
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3	
AS-I ID-kode [hex]	0	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul
Merknader		
Merknader	AS-i ventiltoppmodul inneholder en AS-i-slave i tillegg til to digitale innganger og to digitale utganger.	
	Forsyning av kretskort og alt periferiutstyr utføres via AS-Interface.	
	Modulen er designet spesielt for bruk i ventiltopper.	
	To induktive sensorer detekterer åpen/lukket posisjon, og én eller to magnetventiler brukes for pneumatisk utløsning.	
	De trykte strømlederne er belagt med et beskyttelseslag mot korrosjon.	
	Den integrerte tidsovervåkingen sikrer at solenoidene er slått av i tilfelle det oppstår en funksjonsfeil for busskommunikasjonen.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	




AS-Interface modul for ventiltallerkener

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

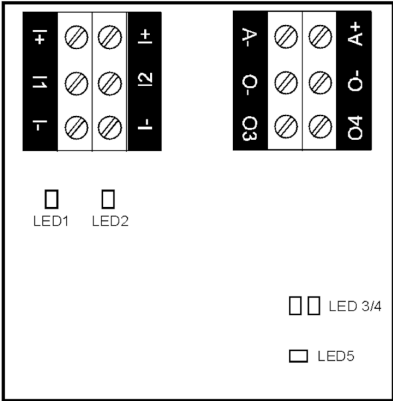

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
I1/I2	koblingsinngang sensor 1...2
O3/O4	Koblingsutgang Aktuator 1...2