




AS-Interface PCB-modul

PCB 4DI 3DO T W

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2751

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

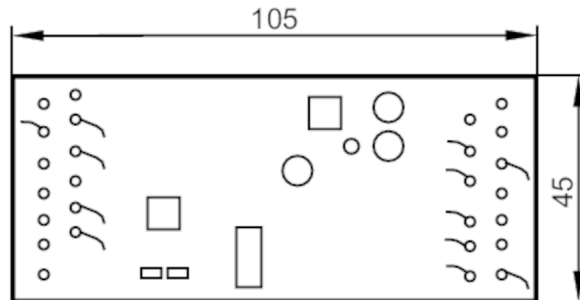

Applikasjon

Applikasjon

hus for panelmontering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 170,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,12

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 15,00...29,00; (DC)
Inngangsstrøm høy	[mA] > 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA] < 1,50
Koblingsnivå høyt	[V] > 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	3
Krets	PNP
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA] 40,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja
Aktuator forsyningsutganger	AS-i



AS-Interface PCB-modul

PCB 4DI 3DO T W

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		3.0
Utvidet adresseringsmodus		ja
AS-i masterprofil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	A.E
Mekaniske data		
Vekt	[g]	115,50
Type montering		for Moeller-hus RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
Merknader		
Merknader	Kretskortet kan også integreres i et RMQ22-hus.	
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
	Installer enheten slik at de eksponerte delene ikke kan berøres.	
Antall i forpakning		1,00 stk.




AS-Interface PCB-modul

PCB 4DI 3DO T W

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

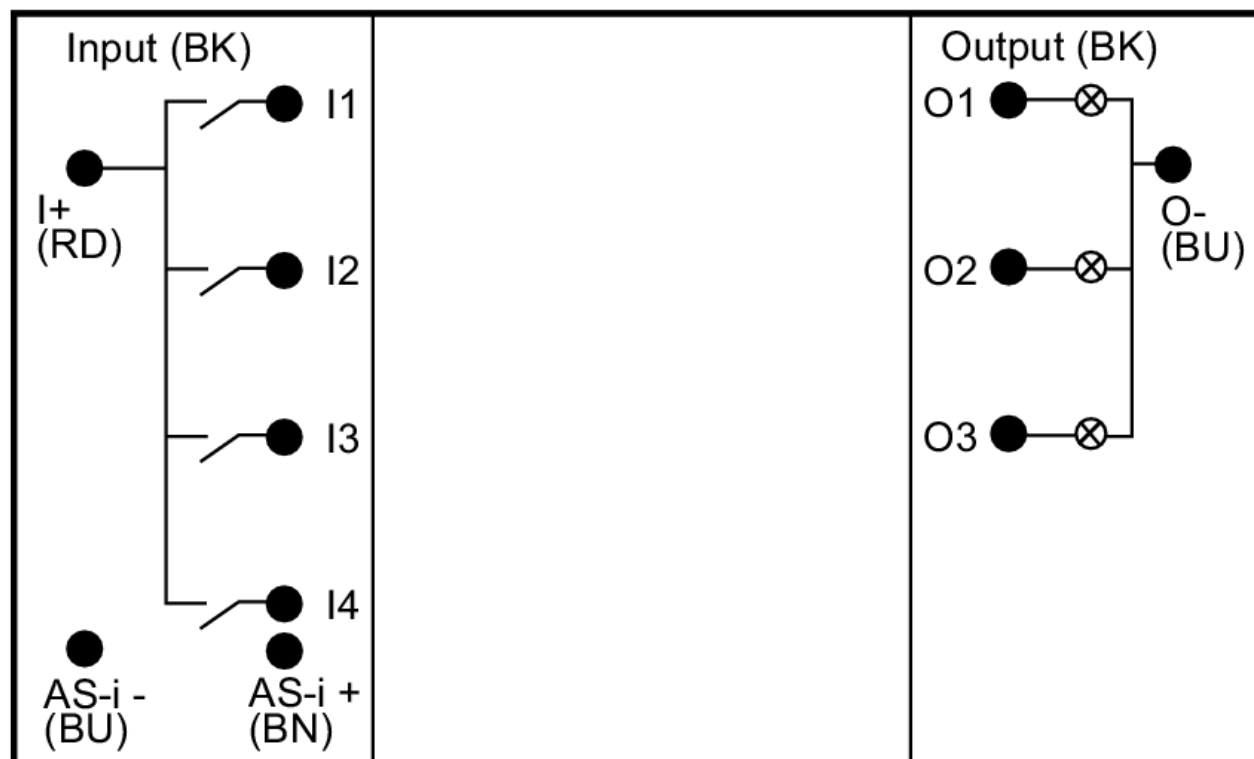

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

RD = rød