




## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2258

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

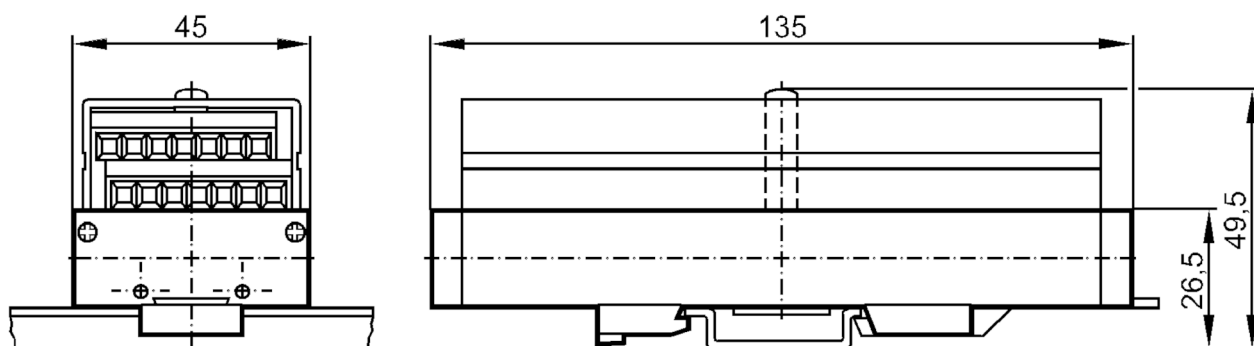

## Elektriske data

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Driftsspenning                    | [V]  | 26,50...31,60 DC |
| Strømforbruk                      | [mA] | < 280,00         |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A]  | 6,00             |

## Innganger / utganger

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|

## Innganger

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Antall digitale innganger                     | 4                 |
| Input krets av digitale innganger             | PNP               |
| Sensortilførsel av inngangene                 | AS-i              |
| Strømforsyning                                | [V] 18,00...30,00 |
| Maks. total merkestrøm fra innganger          | [mA] 200,00       |
| Inngangsstrøm høy                             | [mA] > 3,00       |
| Inngangsstrøm lav                             | [mA] < 1,50       |
| Koblingsnivå høyt                             | [V] > 10,00       |
| Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja                |



## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

| Utganger                              |                                                                    |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Elektrisk design                      |                                                                    | AS-i                   |
| Spenningsområde DC                    | [V]                                                                | 24,00                  |
| Spenningsområde AC                    | [V]                                                                | 240,00                 |
| Maks. gjeldende belastning per utgang | [mA]                                                               | 2 500,00               |
| Antall reléutganger                   |                                                                    | 4                      |
| Elektrisk separert                    |                                                                    | ja                     |
| Driftsforhold                         |                                                                    |                        |
| Omgivelsestemperatur                  | [°C]                                                               | -25,00...50,00         |
| Beskyttelse                           |                                                                    | IP 20                  |
| Tester/godkjenninger                  |                                                                    |                        |
| EMC                                   | EN 50295                                                           |                        |
|                                       | EN 50178                                                           |                        |
| AS-i klassifisering                   |                                                                    |                        |
| AS-i profil                           |                                                                    | S-7.0                  |
| AS-i I/O-konfigurasjon                | [hex]                                                              | 7                      |
| AS-I ID-kode                          | [hex]                                                              | 0                      |
| AS-i sertifikat                       |                                                                    | 11601                  |
| Mekaniske data                        |                                                                    |                        |
| Type montering                        | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig              |                        |
| Dimensjoner                           | [mm]                                                               | 45,00 x 135,00 x 49,50 |
| Materialer                            | PA; PVC                                                            |                        |
| Displayer/driftselementer             |                                                                    |                        |
| Display                               | koblingsstatus                                                     | LED, gul               |
|                                       | drift                                                              | LED, grønn             |
| Merknader                             |                                                                    |                        |
| Merknader                             | Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial: |                        |
|                                       | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                             |                        |
|                                       | Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.             |                        |
| Antall i forpakning                   | 1,00 stk.                                                          |                        |


## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

### Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

#### Tilkobling

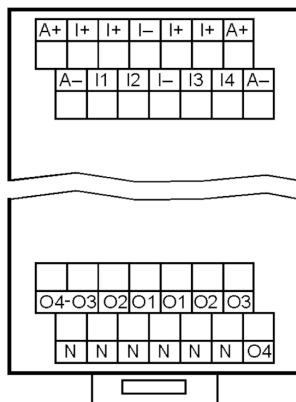

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| A+          | AS-i +                             |
| A-          | AS-i -                             |
| I+          | Sensor forsyning +24V              |
| I-          | Sensor forsyning 0V                |
| O4-O3/O2/O1 | ekstern forsyning + (DC) / L1 (AC) |
| N           | ekstern forsyning - (DC) / N (AC)  |
| I1...I4     | koblingsinngang sensor 1...4       |
| O1...O4     | Koblingsutgang Aktuator 1...4      |