




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

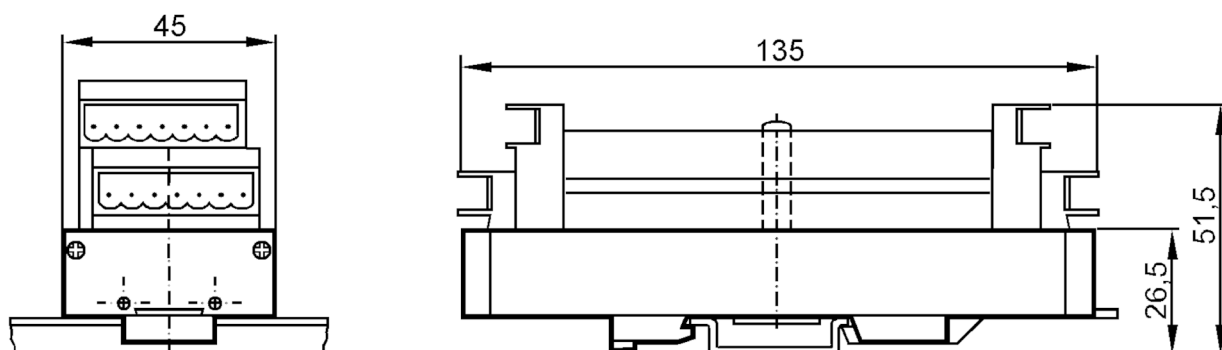

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger		4
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Krets	PNP

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI C

Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0
AS-I ID-kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Type montering	montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig	
Materialer	PA; PVC	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
Merknader		
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
COMBICON:		
Tilkobling		

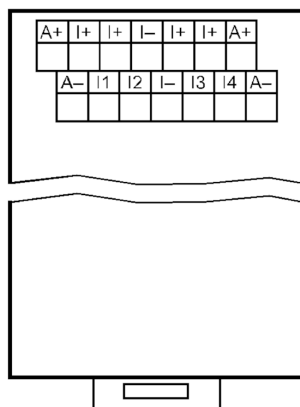

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4