




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DO R C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2258

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

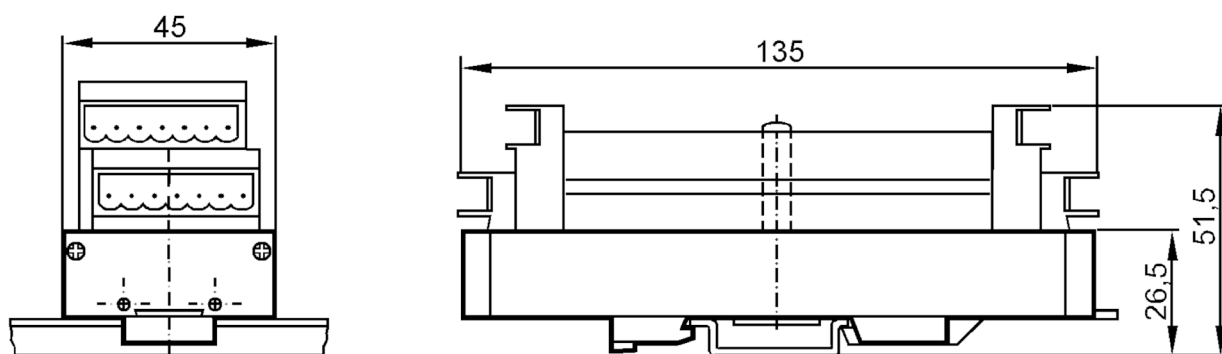

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 60,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 4
------------------------------	------------------------

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Spenningsområde DC	[V]	24,00
Spenningsområde AC	[V]	240,00
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 500,00
Antall reléutganger		4
Elektrisk separert		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger


EMC	EN 50295	
	EN 50178	



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DO R C

AS-i klassifisering		
AS-i profil		S-8.0
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8
AS-I ID-kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 135,00 x 51,50
Materialer		PA; PVC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		COMBICON kontakter:, E70198
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
COMBICON:		
Tilkobling		

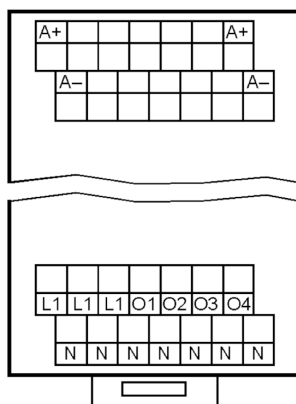

A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	ekstern forsyning + (DC) / L1 (AC)
N	ekstern forsyning - (DC) / N (AC)
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4