




## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

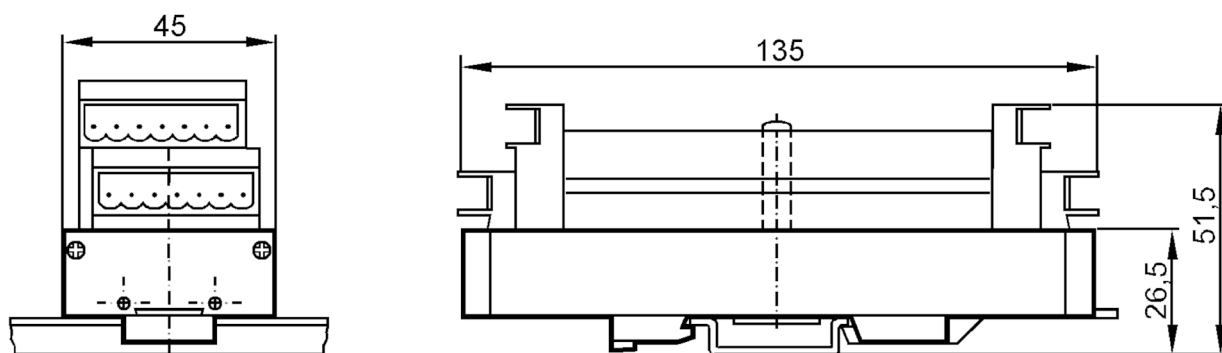

## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 26,50...31,60 DC |
| Strømforbruk [mA]                     | 60,00            |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00             |
| Integrert vaktbikkje                  | ja               |

## Innganger / utganger

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|

## Innganger

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Antall digitale innganger                     | 4             |
| Input krets av digitale innganger             | PNP           |
| Sensortilførsel av inngangene                 | AUX           |
| Strømforsyning [V]                            | 18,00...30,00 |
| Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]     | 200,00        |
| Inngangsstrøm høy [mA]                        | > 5,00        |
| Inngangsstrøm lav [mA]                        | < 1,50        |
| Koblingsnivå høyt [V]                         | > 10,00       |
| Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | nei           |

## Utganger

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Elektrisk design       | AS-i  |
| Spenningsområde DC [V] | 24,00 |



## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

|                                       |                                                       |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Spenningsområde AC                    | [V]                                                   | 240,00         |
| Maks. gjeldende belastning per utgang | [mA]                                                  | 2 500,00       |
| Antall reléutganger                   |                                                       | 4              |
| Beskyttelse mot kortslutning          |                                                       | nei            |
| Elektrisk separert                    |                                                       | ja             |
| Driftsforhold                         |                                                       |                |
| Omgivelsestemperatur                  | [°C]                                                  | -25,00...50,00 |
| Beskyttelse                           |                                                       | IP 20          |
| Tester/godkjenninger                  |                                                       |                |
| EMC                                   | EN 50295                                              |                |
|                                       | EN 50178                                              |                |
| AS-i klassifisering                   |                                                       |                |
| AS-i profil                           |                                                       | S-7.0          |
| AS-i I/O-konfigurasjon                | [hex]                                                 | 7              |
| AS-I ID-kode                          | [hex]                                                 | 0              |
| Mekaniske data                        |                                                       |                |
| Type montering                        | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |                |
| Materialer                            | PA; PVC                                               |                |
| Displayer/driftselementer             |                                                       |                |
| Display                               | koblingsstatus                                        | LED, gul       |
|                                       | drift                                                 | LED, grønn     |
| Tilbehør                              |                                                       |                |
| Tilbehør (valgfritt)                  | COMBICON kontakter:, E70198                           |                |
| Merknader                             |                                                       |                |
| Antall i forpakning                   | 1,00 stk.                                             |                |


## AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

### Elektrisk tilkobling

COMBICON:

#### Tilkobling

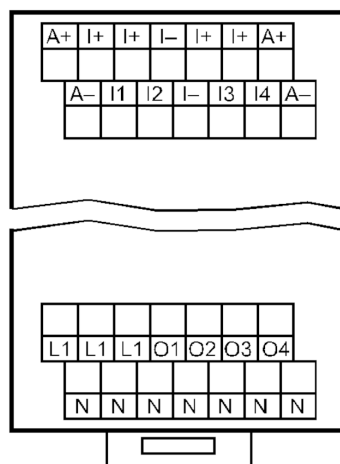

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| A+      | AS-i +                             |
| A-      | AS-i -                             |
| I+      | Sensor forsyning +24V              |
| I-      | Sensor forsyning 0V                |
| L1      | ekstern forsyning - (DC) / L1 (AC) |
| N       | ekstern forsyning - (DC) / N (AC)  |
| I1...I4 | koblingsinngang sensor 1...4       |
| O1...O4 | Koblingsutgang Aktuator 1...4      |