



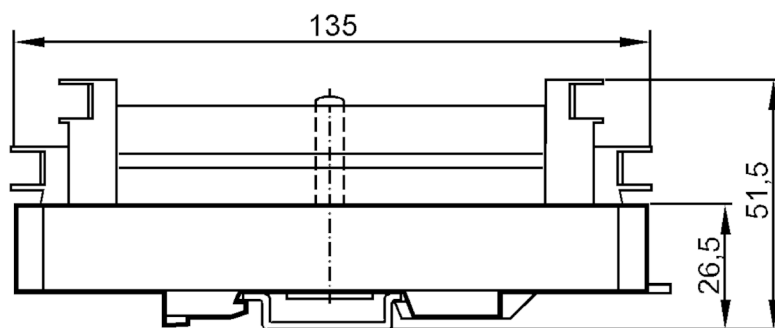

AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

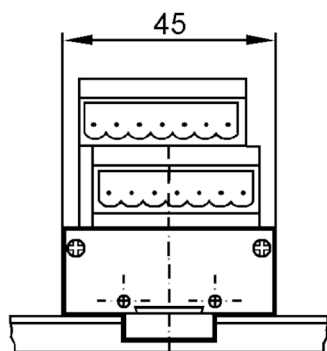

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 280,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger		4
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Spenningsområde DC	[V]	24,00
Spenningsområde AC	[V]	240,00



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 500,00	
Antall reléutganger		4	
Elektrisk separert		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00	
Beskyttelse		IP 20	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
AS-i klassifisering			
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7	
AS-I ID-kode	[hex]	0	
AS-i sertifikat		11601	
Mekaniske data			
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig	
Materialer		PA; PVC	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	LED, gul
		drift	LED, grønn
Merknader			
Merknader		Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
Antall i forpakning		1,00 stk.	


AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

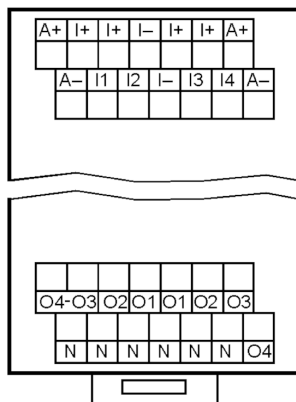

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
O4-O3/O2/O1	ekstern forsyning + (DC) / L1 (AC)
N	ekstern forsyning - (DC) / N (AC)
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4