


AS-Interface-modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

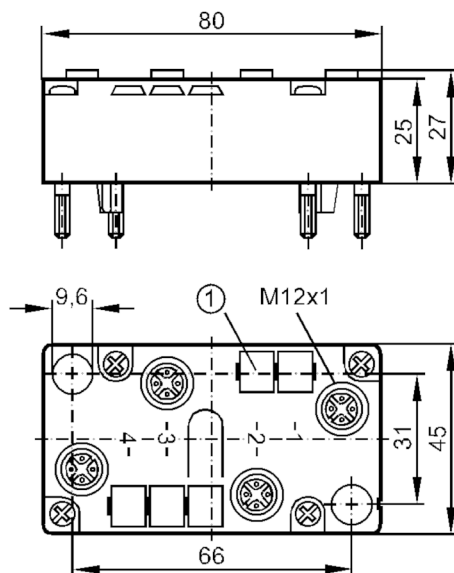

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Ekstra spenningsforsyning	[V]	24,00 DC

Innganger

Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
----------------	-----	---------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt til FC underdeler
Materialer	PBT

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



AS-Interface-modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A



1	AS-i +
3	AS-i -