


AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5205

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

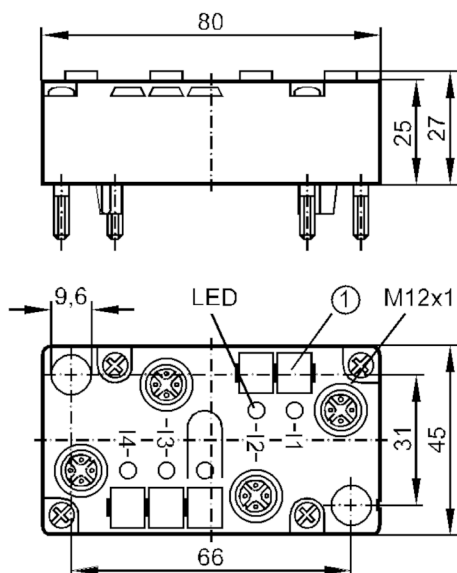

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 235,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger		4
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

 
Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25,00...85,00			
Beskyttelse			IP 67			
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]	0			
AS-I ID-kode		[hex]	0			
AS-i sertifikat		01302				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
		PIN	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data						
Type montering		AS-i grensesnitt til FC underdeler				
Materialer		PBT				
Displayer/driftselementer						
Display		drift	LED, grønn			
		Funksjon	LED, gul			
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:						
Koblinger: M12; koding: A						
 1 2+4 3 Innganger Sensor forsyning L+ datainntasting shuntet internt Sensor forsyning L-						