


AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5211

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

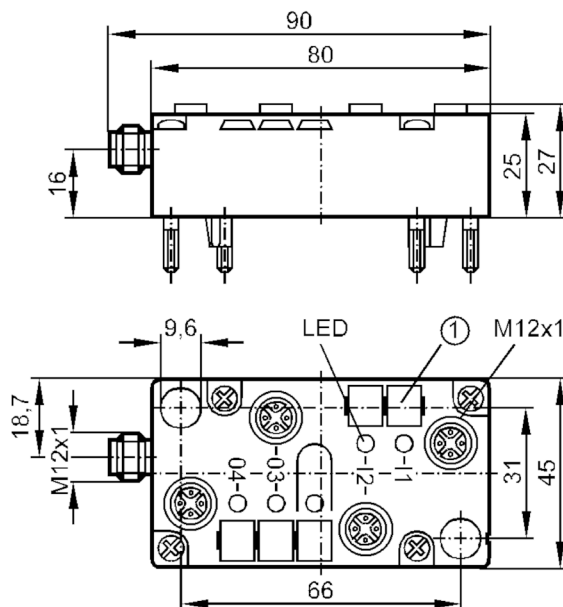

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 135,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Integrert vaktbikkje		nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	100,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

