


AS-Interface opplyst trykknappmodul

Moduloberteil aktiv,

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

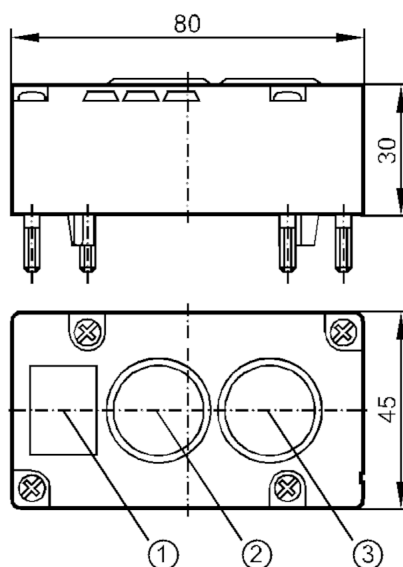

- 1 panel for merking
 2 trykknapp / LED blå
 3 trykknapp / LED blå



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 55,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil		S-3.F		
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3		
AS-I ID-kode	[hex]	F		
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	
	trykknapp	2	1	
	LED	-	-	

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer	PBT



AS-Interface opplyst trykknappmodul

Moduloberteil aktiv,

Merknader

Merknader

Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.

Hus og trykknapper kan merkes.

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: