




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

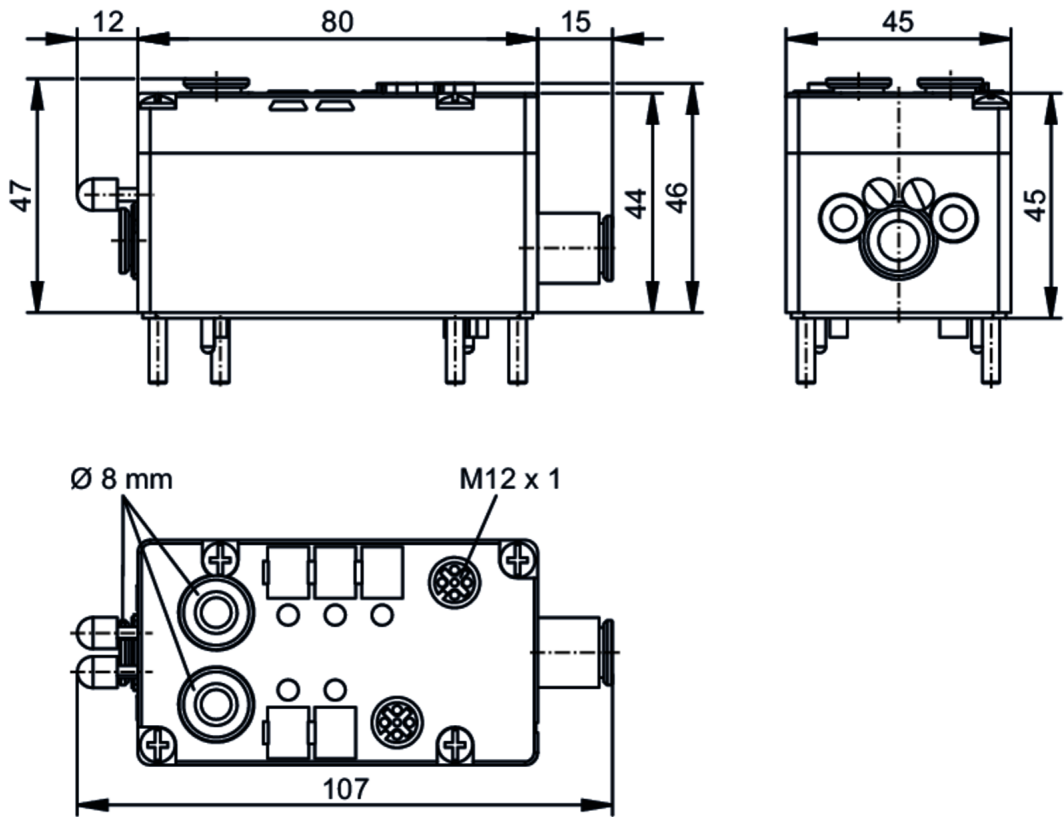

Applikasjon		
Applikasjon		feltinstallasjon
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	150,00
Integrert vaktbikkje		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 2
Innganger		
Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	100,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja				
Utganger					
Antall pneumatiske utganger	2				
Aktuator forsyningsutganger	AS-i				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...55,00				
Merknad om omgivelsestemperatur	med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C				
Lagringstemperatur [°C]	-20,00...80,00				
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)				
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00				
Beskyttelse	IP 67				
Grad av tilsmussing_	2,00				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 62026-2				
	EN IEC 61000-6-2				
	EN IEC 61000-6-4				
	EN IEC 61326-1				
AS-i klassifisering					
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3				
AS-I ID-kode [hex]	F.F				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Innganger / utganger	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekaniske data					
Vekt [g]	254,50				
Type montering	skrumontering				
Dimensjoner [mm]	45,00 x 80,00 x 46,00				
Materialer	PBT				
Trykkluftsystem	2 x 3/2-veis seteventiler				
Driftstrykkområde [bar]	2,00...8,00				
Merknad om arbeidstrykkområde	inkl. mulige trykktopper				
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min]	350,00				
Luftstrøm ved 6/0 bar [l/min]	550,00				
Tillatt trykkluft	filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt				
Rørtilbehør	Legris LF 3000/8				
Utblåsingsrør	avgasser kan slippes ut gjennom rørforbindelse				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn (AS-i)			
	koblingsstatus	LED, gul (I1...I2, O3...O4)			



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	lyddemper:, E75232
----------------------	--------------------


Merknader

Merknader	Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter I-1

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

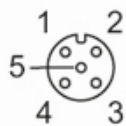


	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt I1
3	Sensor forsyning L-

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter I-2

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

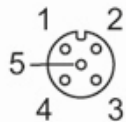

	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt I2
3	Sensor forsyning L-