


AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2027

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

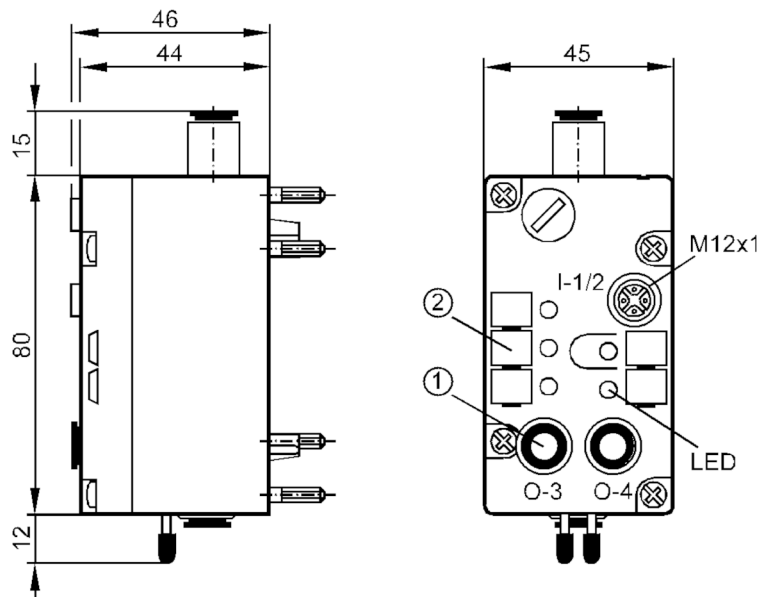

- 1 rør-tilkobling Ø 8 mm
2 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 200,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall pneumatiske utganger	2				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00			
Merknad om omgivelsestemperatur	ved bruk av tørr trykkluft: -25...55 °C				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Innganger / utganger	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekaniske data					
Type montering	skrumontering				
Materialer	PE				
Trykkluftsystem	2 x 3/2-veis seteventiler				
Driftstrykkområde	[bar]	2,00...8,00			
Driftstrykkområde	[MPa]	0,20...0,80			
Merknad om arbeidstrykkområde	inkl. mulige trykktopper				
Luftstrøm ved 6/5 bar	[l/min]	350,00			
Luftstrøm ved 6/0 bar	[l/min]	550,00			
Tillatt trykkluft	filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt				
Rørtilbehør	Legris LF 3000/8				
Utblåsingsrør	avgasser kan slippes ut gjennom rørforbindelse				
Displayer/driftelementer					
Display	drift	LED, grønn			
	Funksjon	LED, gul			
Merknader					
Merknader	Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

